


U字ボルト

N-070442 Uボルト

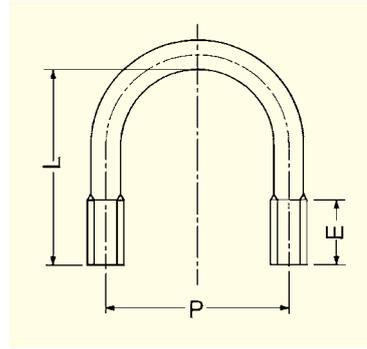

- SGP 管用 U ボルトです。(VP40A ~ VP300A も併用できます)
- ドブめっき品もご用意できます。
- 一般品 U ボルトサイズ表は [] 内の表です。
- 各営業所によりネジサイズが異なる場合がありますのでご確認くださいませ。

ネジサイズ	適合サイズ (一般品)
W1/4	8A・10A
W5/16	15A・20A・25A・32A
W3/8	40A・50A・65A・80A・100A
W1/2	125A・150A・200A
W5/8	250A・300A・350A
W3/4	400A・450A・500A

管径称	適合配管径	ネジサイズ 1/4・6M					ネジサイズ 5/16・8M					ネジサイズ 3/8・10M					ネジサイズ 1/2・12M					ネジサイズ 5/8・16M					ネジサイズ 3/4・20M				
		コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	コードNo.	P	L	E		
8A	13.8	202	21	27	15						303	28	43	28																	
10A	17.3	203	25	33	18	003	27	38	24	600	305	33	46	30	350																
15A	21.7	205	29.5	36	18	005	31	42	24	600	305	33	46	30	350																
20A	27.2	206	34	42	18	006	37	48	24	500	306	39	51	30	350																
25A	34.0	207	41	49	25	007	44	54	24	400	307	46	59	30	300	407	48	68	35												
32A	42.7	208	50.5	57	25	008	52	62	24	350	308	54	68	30	250	408	57	70	35												
40A	48.6	209	57	68	25	009	60	68	24		309	62	74	30	200	409	63	81	35												
50A	60.5	210	70	80	30	010	72	80	24		310	74	85	30	200	410	76	90	35												
65A	76.3					011	86	96	30		311	88	102	30	150	411	90	107	45												
80A	89.1										312	101	112	30	150	412	103	119	45												
100A	114.3										314	126	140	30	100	414	128	150	45	50	514	134	151	60							
125A	139.8										315	152	175	40	80	415	154	175	45	50	515	160	175	60							
150A	165.2										316	180	200	40	50	416	182	200	45	50	516	186	202	60	620	189	205	70			
200A	216.3										317	230	252	40		418	232	252	45	30	518	236	254	60	621	239	263	70			
250A	267.4															419	282	302	45	10	520	286	308	60	622	289	315	70			
300A	318.5															420	332	360	50		522	341	368	70	623	344	371	80			
350A	355.6																				524	378	401	70	624	377	403	80			
400A	406.4																				526	426	454	70	626	429	455	80			
450A	457.2																				528	478	508	75	627	481	507	80			
500A	508.0																				529	529	560	80	628	532	560	80			


単位 (m/m)

N-070448 ステンUボルト



- ステンレス鋼管 (厚肉) 用 U ボルトです。(VP40A ~ VP250A も併用できます)
- SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)
- SUS304
- 一般品 U ボルトサイズ表は [] 内の表です。

ネジサイズ	適合サイズ (一般品)
W1/4	8A・10A
W3/8	15A ~ 100A
W1/2	125A・150A・200A
W5/8	250A

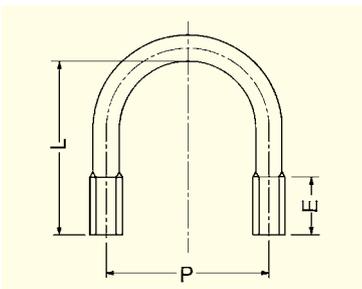

管径称	適合配管径	ネジサイズ 1/4・6M					ネジサイズ 3/8・10M					ネジサイズ 1/2・12M					ネジサイズ 5/8・16M												
		コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数	コードNo.	P	L	E	入数								
8A	13.8	201	21	27	15																								
10A	17.3	203	25	33	18																								
15A	21.7	204	29.5	36	18	304	34	46	30	350																			
20A	27.2	206	34	42	18	306	40	51	30	350																			
25A	34.0	207	41	49	25	307	46	59	30	300																			
32A	42.7	208	50.5	57	25	308	56	68	30	250																			
40A	48.6	209	57	68	25	309	62	74	30	200																			
50A	60.5	210	70	80	30	310	74	85	30	200																			
65A	76.3					311	88	107	35	150																			
80A	89.1					312	101	117	35	150																			
100A	114.3					314	126	145	35	100	414	129	150	45	50														
125A	139.8					315	152	175	40	80	415	154	175	45	50														
150A	165.2					316	180	200	40	50	416	182	200	45	50														
200A	216.3										418	232	252	45	30														
250A	267.4																												

単位 (m/m)