 



スーパーチューブカップ UNIC300型



締付ナット型 軽量ポリウレタンホース専用

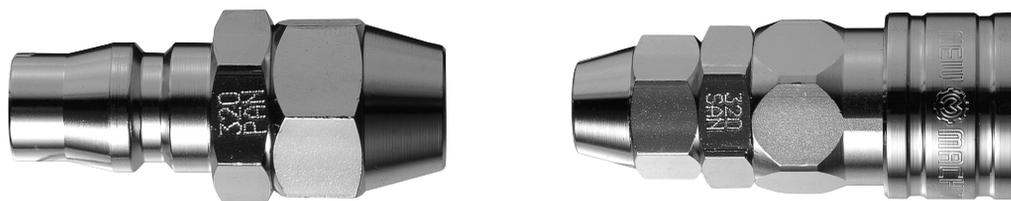

特長

- ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
- ユニック型（02型、03型、04型）と接続できます。

仕様


本体材質	鋼鉄（クロムメッキ）
サイズ	注）φ5×φ8・φ6.5×φ10・φ8×φ12ホース用
取付形状	袋ナット式（N）
最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	1.47(15)
耐圧力 MPa(kgf/cm ²)	2.0(20)

注）上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

	材質	記号	使用温度範囲	備考
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム	N	-20℃～+80℃	標準
	ふっ素ゴム	V	-15℃～+180℃	準標準

圧力—流量特性図

[測定条件] ●流体名：空気 ●温度：室温

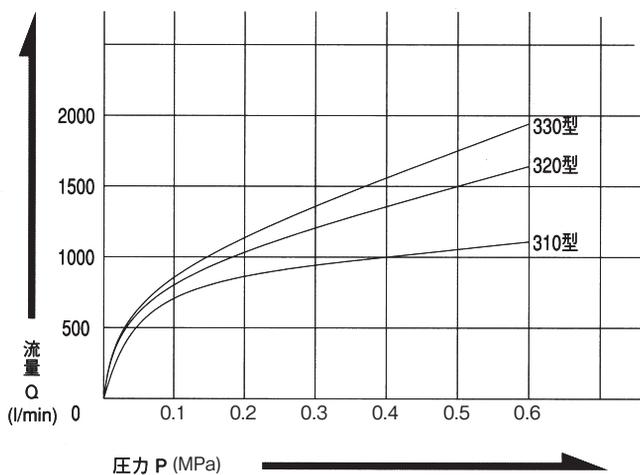

最小断面積 (mm²)

プラグ(Plug)		ソケット(Socket)	
製品形式	最小断面積	製品形式	最小断面積
310PAN	16	310SAN	16
320PAN	20	320SAN	20
330PAN	38	330SAN	38

流体の通過

流体はソケット側からプラグ側に流します。

