


MAGNIFIER WITH LED



LED付拡大鏡

倍率5倍のダブルレンズ（レンズを2枚合わせています）に従来にない明るさのLEDライトを付けています。クランプ固定タイプとマグネット固定タイプがあります。

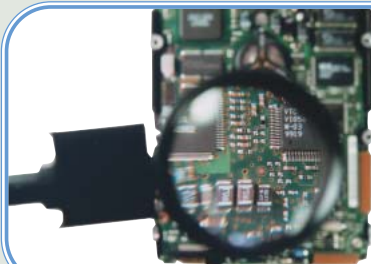

レンズ中心部を明るく照らすLEDライト付なので、周りの照明を心配せず検査作業ができます。倍率5倍の高級国産レンズを使用しています。



LED5000C ¥24,000

- 2インチクランプ（開大開き49.5mm）を付けたLEDライト付拡大鏡。
- φ53.5mm×5倍のダブルレンズ付。
- AC100V用アダプター付。



LED5000M ¥22,400

- 80kgf.のオンオフマグネット（DG0036）を付けたLEDライト付拡大鏡。
- φ53.5mm×5倍のダブルレンズ付。
- AC100V用アダプター付。



ML1000 ¥9,900

マグネット付拡大鏡

- レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。
- 眼が疲れないφ100mmの大口径レンズ（倍率2倍）を使用しています。
- 80kgf.の強力オンオフマグネット付。
- フレキ長さ：315mm、全高：480mm。

拡大鏡（ML1000）用パーツリスト



ML0010 ¥3,600
φ100mm×2倍シングルレンズ



ML0020 ¥3,000
拡大鏡用フレキシブルホース
315mm長さ。

* LED付拡大鏡の価格体系は他のノガ製品の価格体系と全く異なりますのでご注意ください。

型番	名称	レンズ径・倍率	レンズからの作業距離	マグネット・クランプ	価格
LED5000M	LED付拡大鏡（ダブルレンズ）、マグネットタイプ	φ53.5mm×5倍	約 65mm	80kgf. マグネット	※¥22,400
LED5000C	LED付拡大鏡（ダブルレンズ）、クランプタイプ	φ53.5mm×5倍	約 65mm	2インチクランプ	※¥24,000
ML1000	マグネット付拡大鏡（シングルレンズ）	φ100mm×2倍	約 280mm	80kgf. マグネット	¥ 9,900