

関連継手付フレキシブルホース


NK-1100C コアユニオン付



■特長

- コア内蔵ユニオンをステンレスチューブに接続しているため、防食性能に優れる。
- 適用温度：給水用40℃以下、給湯用85℃以下。


NK-1300 ソケット付

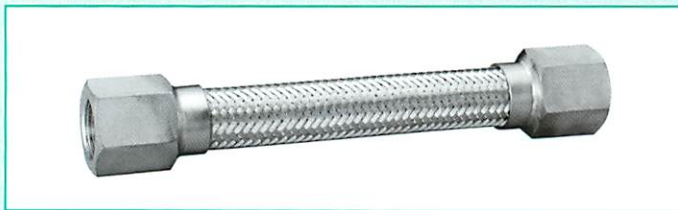

■特長

- ソケットをチューブに溶接接合。

NK-1400 パイプ付

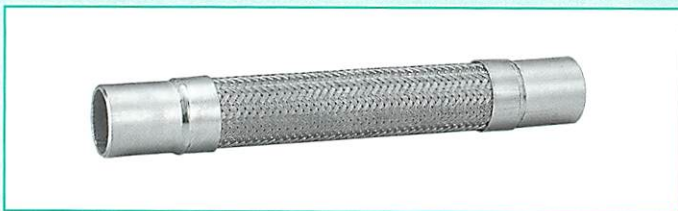

■特長

- 鋼管をチューブに溶接接合。

NK-1800 フェルール付



■特長

- サニタリー継手のフェルールをチューブに溶接接合。

NK-3700 ローリー金具付



■特長

- ローリー金具をチューブに溶接接合。