

■ 用途

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・絶縁
※ねじれは吸収できません。

■ オプション

ガラスクロス (GB) 熱影響緩和
エアロフレックス (AF) 結露防止

適用流体：水・油・空気・ガス

※ステンレス鋼を腐蝕させない流体に限る。(SUS304,316L)

使用温度：0～60℃

使用圧力：0.1～1.0MPa

NK-3300C

■ 特徴

フランジを弊社独自の加締め方法で組立てた構造です。
フランジとチューブの接続を無溶接にする事により
振動耐久性に優れています。

適用チューブ：専用フィットチューブ

口径：15A～50A


長さ：150mm～3M ※長さについてはご相談下さい。

■ フランジ重量対比表

口径	絶縁 (g)	標準 (g)	軽量率
15A	310	560	44.6%
20A	445	720	38.1%
25A	715	1,112	35.7%
32A	955	1,470	35.0%
40A	980	1,550	36.7%
50A	1,175	1,860	36.8%

■ 迷走電流とは

迷走電流とは、電気鉄道・送電線・直流溶接機を使う
工場・近くの電気防食設備からの漏れ電流のことで、
最も大きいのが電車線路からの漏れ電流です。

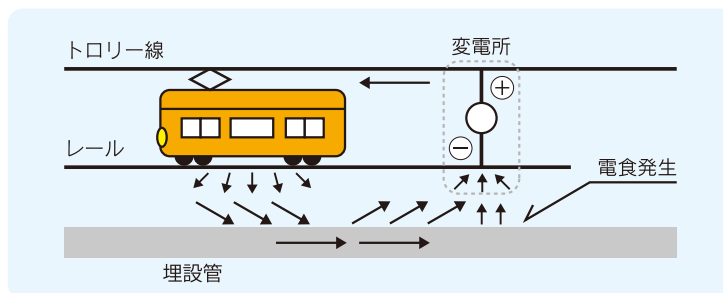

埋設管の迷走電流による腐食



NFK 南国フレキ工業株式会社

URL <http://www.nfk-jp.com/>

本社・工場 〒574-0052 大阪府大東市新田北町5-9

TEL (072) 874-0788 FAX (072) 874-0781

★製品のお問い合わせは最寄りの下記営業所までお問い合わせください。

東北営業所 〒984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町1-17
TEL (022) 782-5606 FAX (022) 782-5607

東京営業所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-9
TEL (03) 3667-1262 FAX (03) 3667-1263

中部営業所 〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川374-1 シャンテアミA101
TEL (054) 346-6085 FAX (054) 346-6098

大阪営業所 〒574-0052 大阪府大東市新田北町5-9
TEL (072) 874-0777 FAX (072) 874-0786

九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-10-15
TEL (092) 433-3507 FAX (092) 433-3508

代理店 _____