


LR ノギス



LR TYPE VERNIER CALIPERS




特別機能で大変便利！左手&右手に対応するので、持ち手を選びません！

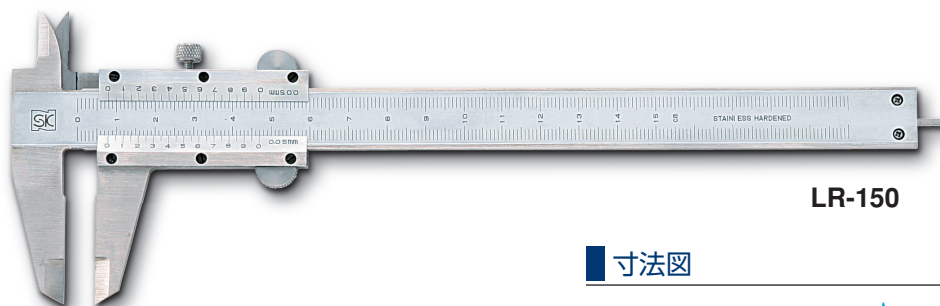

LR-150

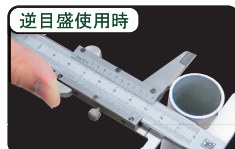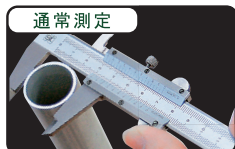

寸法図

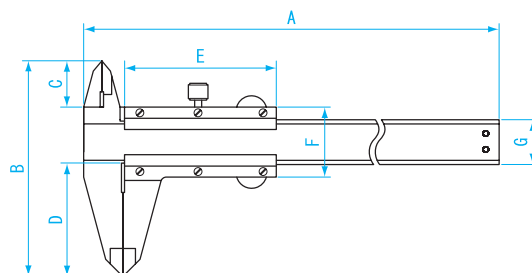

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G
LR-100	160	60	14	30	42	20	12
LR-150	235	77	16	40	54	25	16
LR-200	300	90	20	50	54	25	16

用途 ● 外側・内側・段差・深さ測定

材質 ● ステンレス

特長 ● バーニヤ目盛上下2段タイプ
 ● 右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。
 ● バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
 ● シルバー仕上


商品コード	品番	最大測定長 (mm)	最小読取値 (mm)	器差 (mm)	デプスパー (有無)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151331	LR-100	100	0.05	± 0.05	有	70g	5,500	664715
151332	LR-150	150	0.05	± 0.05	有	150g	8,250	664722
151333	LR-200	200	0.05	± 0.05	有	180g	11,000	664739

左勝手ノギス

LEFT-HAND VERNIER CALIPERS




左利きの方専用です！

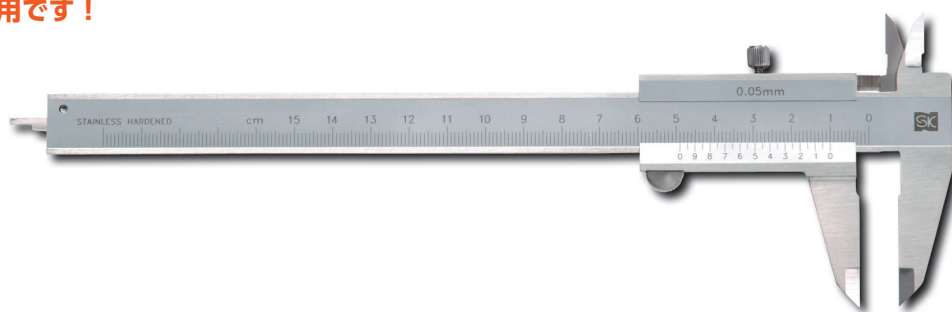

寸法図

単位：mm

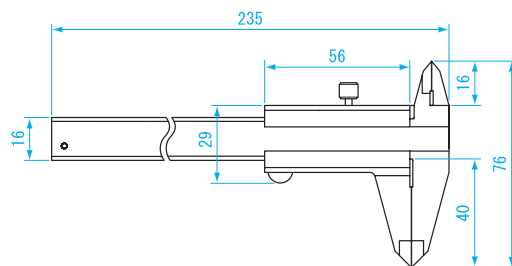

用途 ● 外側・内側・段差・深さ測定

材質 ● ステンレス

特長 ● 左利きの方専用のノギスです。
 ● シルバー仕上

商品コード	品番	最大測定長 (mm)	最小読取値 (mm)	器差 (mm)	デプスパー (有無)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151321	THL-150	150	0.05	± 0.05	有	150g	9,300	037243