

標準外側マイクロメータ MC105 / MC106

OUTSIDE MICROMETERS



この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル！




MC105-25




MC106-175

寸法図

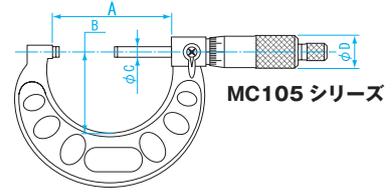

MC105 シリーズ

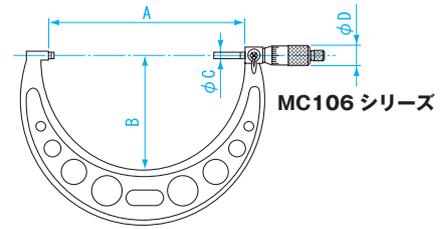

MC106 シリーズ

単位：mm

品番	A	B	C	D
MC105-25	31	29	6.5	18
MC105-50	56	37	6.5	18
MC105-75	81	50	6.5	18
MC105-100	106	63	6.5	18
MC105-125	131	75	6.5	18
MC105-150	156	88	6.5	18
MC106-175	183	104	6.5	18
MC106-200	209	117	6.5	18
MC106-225	234	130	6.5	18
MC106-250	260	142	6.5	18
MC106-275	285	155	6.5	18
MC106-300	310	168	6.5	18

- 用途** • 外側寸法の測定
- 材質** • フレーム：球状黒鉛鋳鉄
• スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
- 特長** • 測定面は超硬チップ付
• 定圧装置付
• フレームは塗装仕上
• 基準棒各1本付 (MC105-25 を除く)

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 (μm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151070	MC105-25	0 ~ 25	0.01	4	150g	4,900	034600
151071	MC105-50	25 ~ 50	0.01	4	200g	7,500	034617
151072	MC105-75	50 ~ 75	0.01	5	230g	8,200	034624
151073	MC105-100	75 ~ 100	0.01	5	260g	9,600	034631
151074	MC105-125	100 ~ 125	0.01	6	330g	10,000	034648
151075	MC105-150	125 ~ 150	0.01	6	400g	12,000	034655
151401	MC106-175	150 ~ 175	0.01	7	670g	14,000	033702
151402	MC106-200	175 ~ 200	0.01	7	740g	15,000	033719
151403	MC106-225	200 ~ 225	0.01	8	870g	16,500	033726
151404	MC106-250	225 ~ 250	0.01	8	900g	17,500	033733
151405	MC106-275	250 ~ 275	0.01	9	970g	18,800	033740
151406	MC106-300	275 ~ 300	0.01	9	1070g	20,000	033757