



プレートマグネット


MAGNETIC PLATE

切粉の回収から、取り付け穴を利用したの治具用マグネットパーツとして！

- 用途 • 鉄片の捕集、回収等に使用
- 材質 • フェライト磁石



■ 寸法図 単位：mm

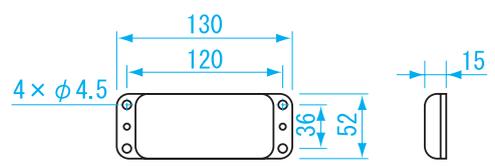

商品コード	品番	吸着力	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
012895	MP-130	59N	350g	3,040	854116

アンテナ式マグネット

PICK UP MAGNET

クリップ付でポケットに携帯できます。手の届かない箇所のねじ・小物部品の回収に最適です！



- 用途 • 手が届きにくい狭い場所の取り出し、拾い出しに使用
- 材質 • アルニコ磁石
- 特長 • 伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
• ポケットでの携帯に便利なクリップ付です。



商品コード	品番	吸着力	柄部長さ (mm)	マグネット寸法 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
012905	PMA-490	3.9N	135 ~ 490	φ 10 × 20	50g	1,900	809017

マグネットホルダ
マグネット工具

柄付マグネット・フレキシブルマグネット

PICK UP MAGNET


手の届かない箇所のねじ・小物部品の回収に最適です！

柄付マグネット



PM-10R

フレキシブルマグネット

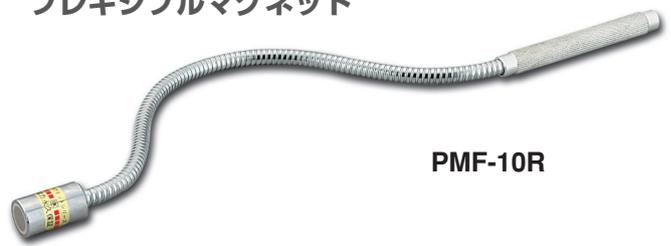

PMF-10R

- 用途 • 手が届きにくい狭い場所の取り出し、拾い出しに使用
- 材質 • アルニコ磁石
- 特長 • 柄部はフレキシブルで自在に曲げられます。

商品コード	品番	タイプ	吸着力	柄部長さ (mm)	マグネット寸法 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
012920	PM-10R	柄付	4.9N	290	φ 10 × 20	100g	1,700	806016
012925	PM-15R	柄付	7.8N	290	φ 15 × 30	100g	1,800	806023
012910	PMF-10R	フレキシブル	6.8N	330	φ 10 × 20	100g	2,400	807013
012915	PMF-15R	フレキシブル	15.6N	330	φ 15 × 20	100g	2,500	807020

フェライト磁石
希土類磁石
マグネットフック
溶接用マグネット
着・脱磁器