


## スピードコントロール

SPEED REGULATOR

電動工具の回転調整、白熱灯の調光が簡単にできます！

### ■ 寸法図

単位：mm

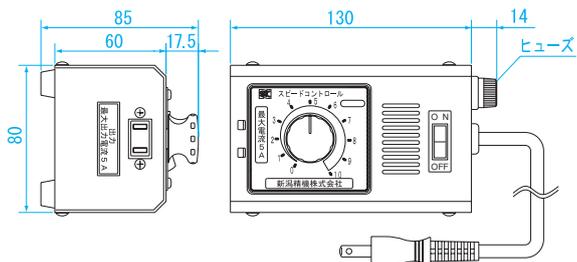

■ 用途 ● 電動工具(单相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に

■ 材質 ● 本体：スチール

■ 特長 ● 消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型  
● 電源スイッチ付  
● ノイズ(雑音)防止機能付(テレビ・ラジオ等)  
● 最低速度調整可能

■ 仕様 ● 相数：单相  
● 定格電圧：AC100V  
● 定格周波数：50-60Hz  
● 使用温度範囲：0～45℃  
● 制御方式：トライアック位相制御  
● 負荷電流：5A

速度ツマミ設定時の比較



速度ツマミ5

速度ツマミ10

商品コード	品番	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011305	SP-105	600g	14,000	011601

## スピードコントロール




SPEED REGULATOR

電動工具の回転調整、白熱灯の調光が簡単にできます！

### ■ 寸法図

単位：mm

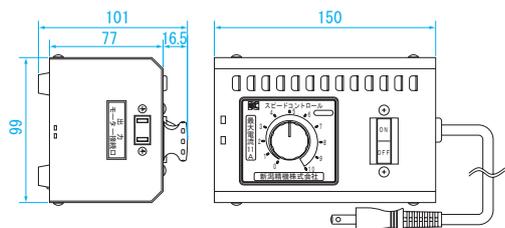

■ 用途 ● 電動工具(单相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に

■ 材質 ● 本体：スチール

■ 特長 ● 消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型  
● 電源スイッチ付  
● 回路保護器(サーキットプロテクタ)  
● 過電流負荷によるヒューズ取り替え不要  
● 最低速度調整可能

■ 仕様 ● 相数：单相  
● 定格電圧：AC100V  
● 定格周波数：50-60Hz  
● 使用温度範囲：0～45℃  
● 制御方式：トライアック位相制御  
● 負荷電流：11A

商品コード	品番	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011311	SP-110	1kg	21,200	521025

測量用品

数取器

刃物ケース

ツールラック

電気工具

作業工具

サクショリフ