


R47シリーズ 測温範囲：-50~250℃

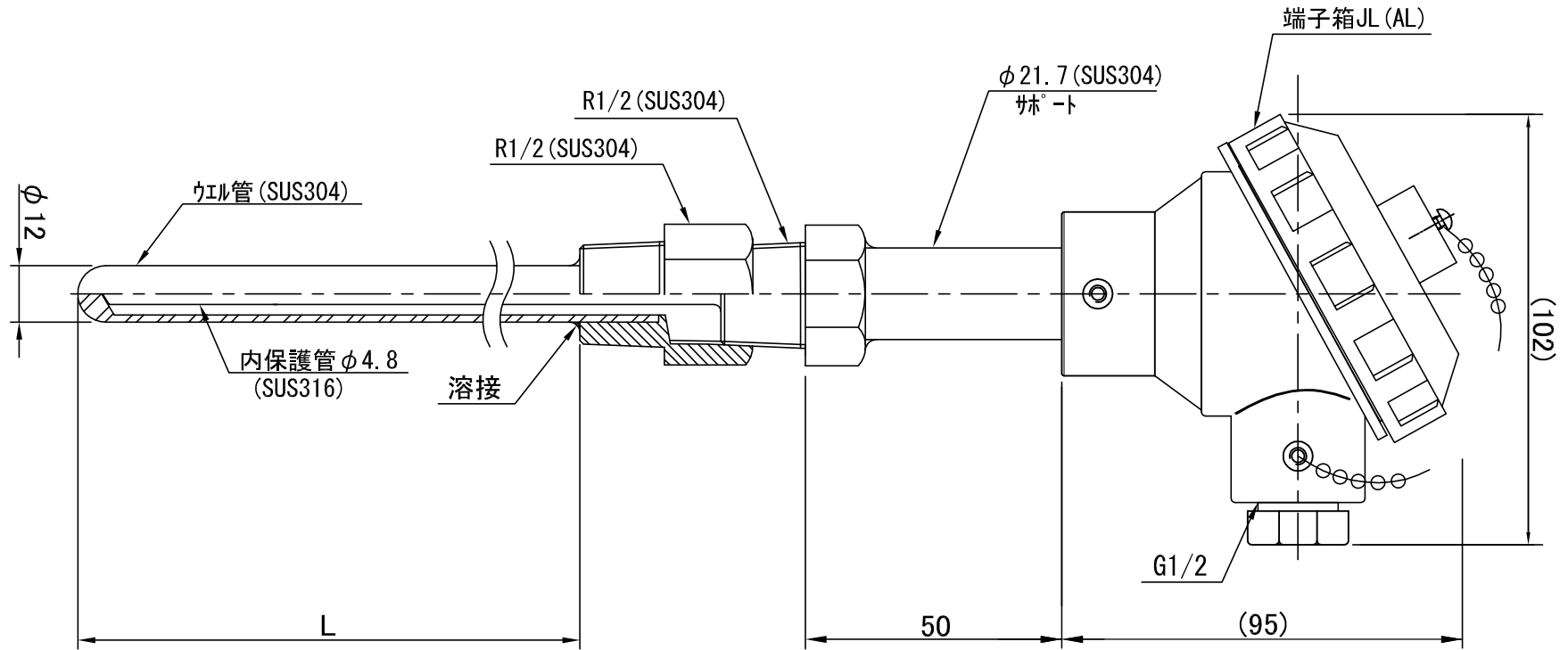

型式	単位：mm						
	素子種類	階級	ウエル管径	ウエル管材質	ウエル管長	保護管径	保護管材質
R47-Pt-A-S-4.8/12-100-316/304-50-R1/2/R1/2-JL	Pt100Ω	A	φ12	SUS304	100	φ4.8	SUS316
R47-Pt-A-S-4.8/12-150-316/304-50-R1/2/R1/2-JL	Pt100Ω	A	φ12	SUS304	150	φ4.8	SUS316
R47-Pt-A-S-4.8/12-200-316/304-50-R1/2/R1/2-JL	Pt100Ω	A	φ12	SUS304	200	φ4.8	SUS316