


アクセサリー (ジョイント・のぞき窓・バルブ)

ニップル型ジョイント [NJ]

ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。

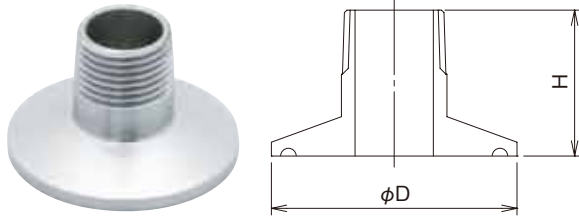


●材質：SUS304 / SUS316L

型式	サイズ	ヘルール	ネジ	D	H
NJ-001	1S-1 / 4B	1S	1 / 4B	50.5	25
NJ-002	1S-3 / 8B	1S	3 / 8B	50.5	30
NJ-003	1S-1 / 2B	1S	1 / 2B	50.5	30
NJ-004	1S-3 / 4B	1S	3 / 4B	50.5	30
NJ-005	2S-1 / 4B	2S	1 / 4B	64	25
NJ-006	2S-3 / 8B	2S	3 / 8B	64	30
NJ-007	2S-1 / 2B	2S	1 / 2B	64	30
NJ-008	2S-3 / 4B	2S	3 / 4B	64	30
NJ-009	2S-1B	2S	1B	64	30
NJ-010	2S-1 1 / 2B	2S	1 1 / 2B	64	40

長さの単位は (mm)

ソケット型ジョイント [SJ]

ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。

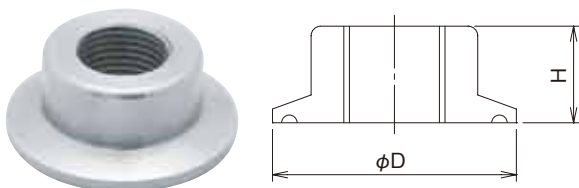


●材質：SUS304 / SUS316L

型式	サイズ	ヘルール	ネジ	D	H
SJ-001	1S-1 / 4B	1S	1 / 4B	50.5	20
SJ-002	1S-3 / 8B	1S	3 / 8B	50.5	20
SJ-003	1S-1 / 2B	1S	1 / 2B	50.5	20
SJ-004	1S-3 / 4B	1S	3 / 4B	50.5	20
SJ-005	2S-1 / 4B	2S	1 / 4B	64	20
SJ-006	2S-3 / 8B	2S	3 / 8B	64	20
SJ-007	2S-1 / 2B	2S	1 / 2B	64	20
SJ-008	2S-3 / 4B	2S	3 / 4B	64	20
SJ-009	2S-1B	2S	1B	64	20
SJ-010	2S-1 1 / 2B	2S	1 1 / 2B	64	20

長さの単位は (mm)

のぞき窓 [NM]

ヘルールに取付けるのぞき窓です。
分解洗浄が出来、取り扱いが簡単です。

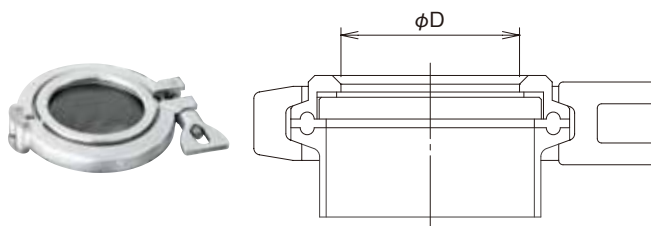

仕様

窓枠…SUS304
平パッキン…シリコンゴム
窓…強化バイレックス

●耐圧強度：0.18MPa

型式	ヘルール	可視範囲 D
NM-1.5S	1S	27
NM-2S	2S	41
NM-3S	3S	65
NM-4S	4S	90

長さの単位は (mm)

※クランプとヘルールガスケットは別売りです。
※使用例のように、可視用と明り取り用に2個取付けると便利です。

■使用例

