



■ 共通技術データ

● 表面処理 シルバー : アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 *

● 切断寸法 mm単位
● 切断公差 ±0.3mm(≦2m)

* 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

フラットバー

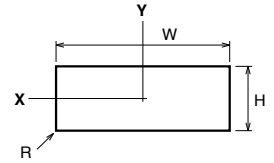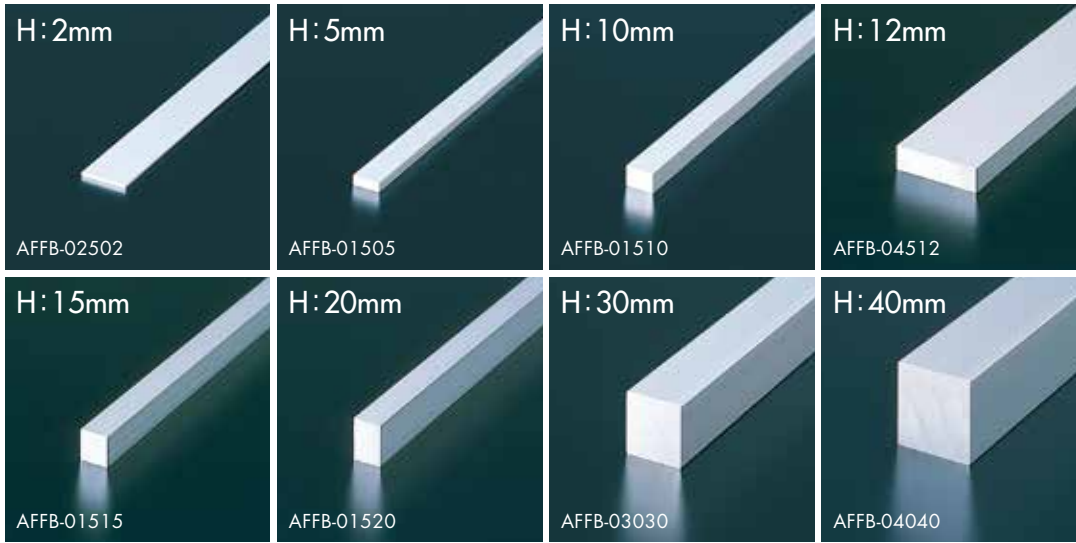

■ 共通技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	色
4,000 mm	15~2,000 mm	シルバー

H (mm)	W (mm)	R	型式	定価 (円/m)	材質	断面積 (mm ²)	質量 (kg/m)	断面二次モーメント (mm ⁴)	
2	25	0.3	AFFB-02502	540	A6063S-T5	49.8	0.134	$I_x 0.002 \times 10^4$	$I_y 0.26 \times 10^4$
5	15	0.3	AFFB-01505	540	A6063S-T5	75	0.203	$I_x 0.015 \times 10^4$	$I_y 0.14 \times 10^4$
	30		AFFB-03005	1,080		150	0.405	$I_x 0.031 \times 10^4$	$I_y 1.13 \times 10^4$
	40		AFFB-04005	1,440		A6063S-T5 (205)	199.9	0.540	$I_x 0.042 \times 10^4$
	45		AFFB-04505	1,630	A6063S-T5	255	0.608	$I_x 0.047 \times 10^4$	$I_y 3.80 \times 10^4$
	60		AFFB-06005	2,160		300	0.810	$I_x 0.063 \times 10^4$	$I_y 8.99 \times 10^4$
	80		AFFB-08005	2,880		400	1.08	$I_x 0.083 \times 10^4$	$I_y 21.3 \times 10^4$
	90		AFFB-09005	3,150		450	1.22	$I_x 0.094 \times 10^4$	$I_y 30.4 \times 10^4$
	120		AFFB-12005	4,320	600	1.62	$I_x 0.13 \times 10^4$	$I_y 72.0 \times 10^4$	
10	15	0.3	AFFB-01510	1,080	A6063S-T5	150	0.405	$I_x 0.13 \times 10^4$	$I_y 0.28 \times 10^4$
	30		AFFB-03010	2,160		300	0.810	$I_x 0.25 \times 10^4$	$I_y 2.25 \times 10^4$
	40		AFFB-04010	2,880	A6063S-T5 (205)	400	1.08	$I_x 0.33 \times 10^4$	$I_y 5.33 \times 10^4$
	60		AFFB-06010	4,320	A6063S-T5	600	1.62	$I_x 0.50 \times 10^4$	$I_y 18.0 \times 10^4$
	80		AFFB-08010	5,760	A6063S-T5 (205)	800	2.16	$I_x 0.67 \times 10^4$	$I_y 42.7 \times 10^4$
	90		AFFB-09010	6,480	A6063S-T5	900	2.43	$I_x 0.75 \times 10^4$	$I_y 60.7 \times 10^4$
120	AFFB-12010	8,550	1200	3.24		$I_x 1.00 \times 10^4$	$I_y 144.0 \times 10^4$		
12	45	0.3	AFFB-04512	3,890	A6063S-T5 (205)	539.9	1.46	$I_x 0.65 \times 10^4$	$I_y 9.11 \times 10^4$
	60		AFFB-06012	5,180		719.9	1.94	$I_x 0.86 \times 10^4$	$I_y 21.6 \times 10^4$
	90		AFFB-09012	7,780		1079.9	2.92	$I_x 1.30 \times 10^4$	$I_y 72.9 \times 10^4$
15	15	0.3	AFFB-01515	1,620	A6063S-T5	225	0.608	$I_x 0.42 \times 10^4$	$I_y 0.42 \times 10^4$
	30		AFFB-03015	3,240		450	1.22	$I_x 0.84 \times 10^4$	$I_y 3.38 \times 10^4$
	60		AFFB-06015	6,480		900	2.43	$I_x 1.69 \times 10^4$	$I_y 27.0 \times 10^4$
	80		AFFB-08015	8,640	A6063S-T5 (205)	1200	3.24	$I_x 2.25 \times 10^4$	$I_y 64.0 \times 10^4$
	90		AFFB-09015	9,900	A6063S-T5	1350	3.65	$I_x 2.53 \times 10^4$	$I_y 91.1 \times 10^4$
	100		AFFB-10015	10,800	A6063S-T5 (205)	1499.9	4.05	$I_x 2.81 \times 10^4$	$I_y 125.0 \times 10^4$
	120		AFFB-12015	13,050	A6063S-T5	1800	4.86	$I_x 3.38 \times 10^4$	$I_y 216.0 \times 10^4$
	200		AFFB-20015※2	21,050		2999.8	8.099	$I_x 5.62 \times 10^4$	$I_y 999.8 \times 10^4$
	250		AFFB-25015※2	26,320		3749.8	10.124	$I_x 7.03 \times 10^4$	$I_y 1952.8 \times 10^4$

※2 AFFB-20015 AFFB-25015の在庫寸法は3,000mmとなります。