

アースブラケット



シルバー

ABLE-20-4


■ 技術データ

材質 本体:アルミダイカスト [ADC-12]
六角穴付止めネジ:SUS XM7

表面処理 焼付塗装

質量 13.5g

※ M6 L=10 六角穴付止めネジ付属

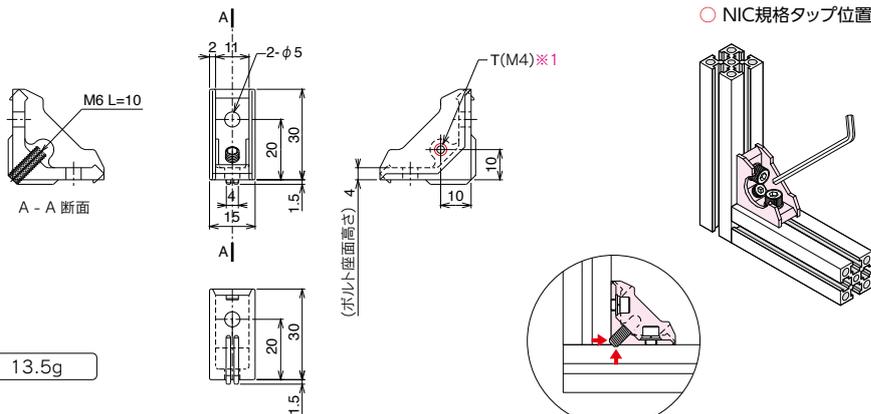

○ NIC規格タップ位置

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。


| | ブラケット単品 | オプション (締結部品セット) | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | BNH | CNH | BNHS※2 | CNHS※2 |
| ABLE-20-4 | 540 円/piece | 620 円/set | 645 円/set | 690 円/set | 690 円/set |
| ABLE-20-4-T※1 | 620 円/piece | 700 円/set | 725 円/set | 770 円/set | 770 円/set |

■ オプション内容

ABLE-20-4 ABLE-20-4-T

| | 締結ボルト※3 | 四角ナット | ナットホルダー |
|------|-----------------|----------------|---------------|
| BNH | APB-04-12 (2ヶ) | NSM-04-4 (2ヶ) | NH-04-GR (2ヶ) |
| CNH | CSW-04-12 (2ヶ) | | |
| BNHS | APBS-04-12 (2ヶ) | NSMS-04-4 (2ヶ) | |
| CNHS | CSWS-04-12 (2ヶ) | | |

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

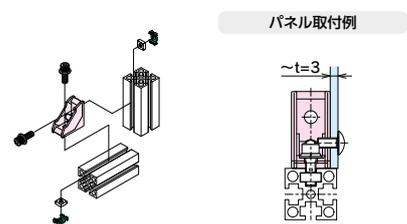

パネル取付例

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P290)

アースブラケット



シルバー

ABLE-40-4


■ 技術データ

材質 本体:アルミダイカスト [ADC-12]
六角穴付止めネジ:SUS XM7

表面処理 焼付塗装

質量 27.5g

※ M6 L=10 六角穴付止めネジ付属

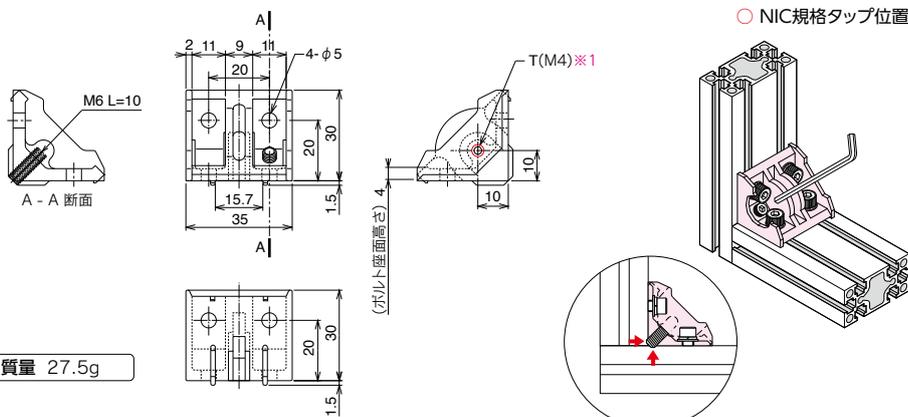

○ NIC規格タップ位置

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。


| | ブラケット単品 | オプション (締結部品セット) | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BNH | CNH | BNHS※2 | CNHS※2 |
| ABLE-40-4 | 730 円/piece | 890 円/set | 940 円/set | 1,030 円/set | 1,030 円/set |
| ABLE-40-4-T※1 | 810 円/piece | 970 円/set | 1,020 円/set | 1,110 円/set | 1,110 円/set |

■ オプション内容

ABLE-40-4 ABLE-40-4-T

| | 締結ボルト※3 | 四角ナット | ナットホルダー |
|------|-----------------|----------------|---------------|
| BNH | APB-04-12 (4ヶ) | NSM-04-4 (4ヶ) | NH-04-GR (4ヶ) |
| CNH | CSW-04-12 (4ヶ) | | |
| BNHS | APBS-04-12 (4ヶ) | NSMS-04-4 (4ヶ) | |
| CNHS | CSWS-04-12 (4ヶ) | | |

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

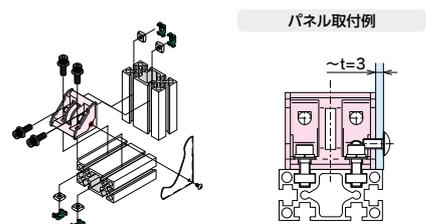

パネル取付例

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P290)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

