


M8 Series Aluminium Bracket



デルタブリケット

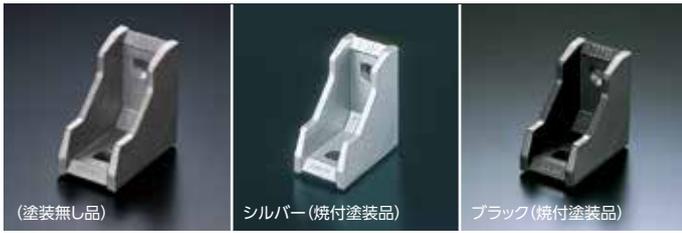

ABLD-40-8-N ABLD-40-8 ABLD-40-8-BK

■ 技術データ

材 質 アルミダイカスト [ADC-12]
 表面処理 塗装無し品：無し シルバー・ブラック：焼付塗装

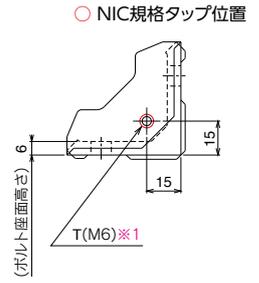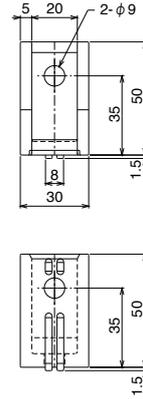

	ブリケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLD-40-8-N	250 円/piece	370 円/set	480 円/set	545 円/set	635 円/set
ABLD-40-8	320 円/piece	440 円/set	550 円/set	615 円/set	705 円/set
ABLD-40-8-BK	480 円/piece	620 円/set	—	—	—
ABLD-40-8-N-T※1	330 円/piece	450 円/set	560 円/set	625 円/set	715 円/set
ABLD-40-8-T※1	400 円/piece	520 円/set	630 円/set	695 円/set	790 円/set
ABLD-40-8-BK-T※1	680 円/piece	820 円/set	—	—	—


■ オプション内容

	縮結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)		


■ オプション内容

	縮結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20-BK (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

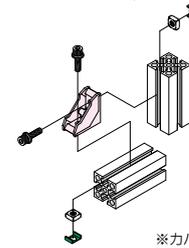

パネル取付例

 

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P290)




デルタブリケット



ABLD-80-8-N ABLD-80-8 ABLD-80-8-BK

■ 技術データ

材 質 アルミダイカスト [ADC-12]
 表面処理 塗装無し品：無し シルバー・ブラック：焼付塗装

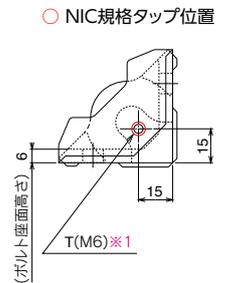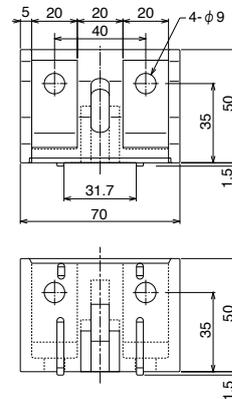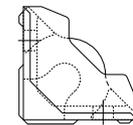

	ブリケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLD-80-8-N	640 円/piece	875 円/set	1,105 円/set	1,235 円/set	1,415 円/set
ABLD-80-8	840 円/piece	1,075 円/set	1,305 円/set	1,435 円/set	1,615 円/set
ABLD-80-8-BK	960 円/piece	1,240 円/set	—	—	—
ABLD-80-8-N-T※1	720 円/piece	955 円/set	1,185 円/set	1,315 円/set	1,495 円/set
ABLD-80-8-T※1	920 円/piece	1,155 円/set	1,385 円/set	1,515 円/set	1,695 円/set
ABLD-80-8-BK-T※1	1,160 円/piece	1,440 円/set	—	—	—


■ オプション内容

	縮結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)		


■ オプション内容

	縮結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20-BK (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

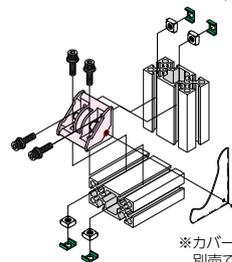

パネル取付例

 

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P290)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

