



ブロックブラケット

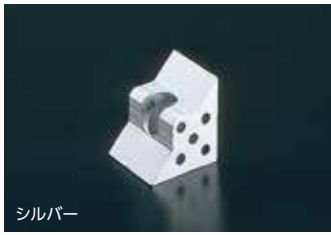


ABLB-4035-8

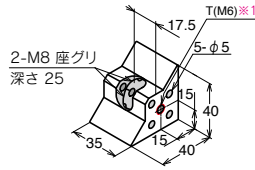


質量 63g

ABLB-4075-8

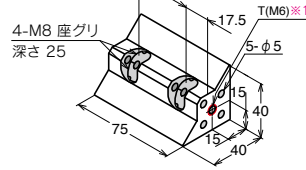

質量 141g

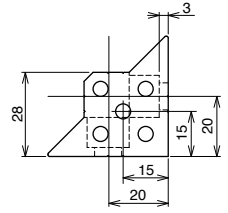

○ NIC規格タップ位置

■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-4035-8	630 円/piece	770 円/set	—	885 円/set	—
ABLB-4075-8	1,160 円/piece	1,440 円/set	—	1,670 円/set	—
ABLB-4035-8-T※1	830 円/piece	970 円/set	—	1,085 円/set	—
ABLB-4075-8-T※1	1,360 円/piece	1,640 円/set	—	1,870 円/set	—

■ オプション内容


ABLB-4035-8		ABLB-4035-8-T	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

■ オプション内容

ABLB-4075-8		ABLB-4075-8-T	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	CS-08-15 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-08-15 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNHS	—	—	—

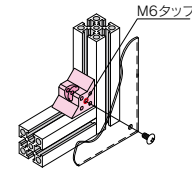


パネル取付例

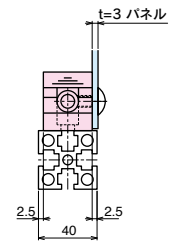


※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P290)

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)



ブロックブラケット

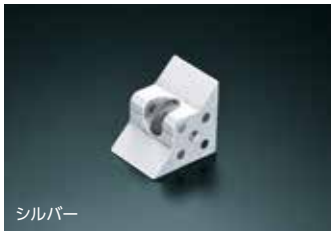

ABLB-4035-8-C5

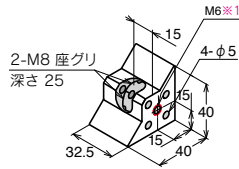

質量 57.5g

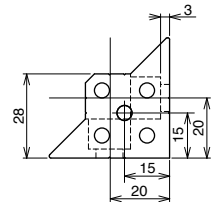 

○ NIC規格タップ位置


■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-4035-8-C5	830 円/piece	970 円/set	—	1,085 円/set	—

■ オプション内容

ABLB-4035-8-C5			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

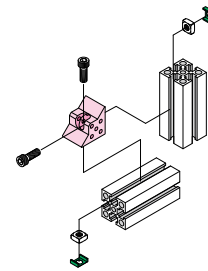

パネル取付例

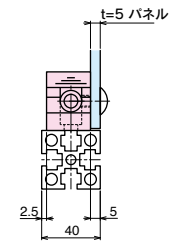

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P290)

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

