





■ 共通技術データ

材 質	① SUS430	ネオジム磁石 [Nd]
	② ポリプロピレン [PP]	
	③ SUS304	
表面処理	① 素地	③ 光沢バレル研磨
	色	② ホホワイト

M4 M8 マグネットキャッチスペーサ

MSA-4517
650 円/piece

● 枠M8 厚M4 にCMCS-D10を取付する場合にご使用ください。

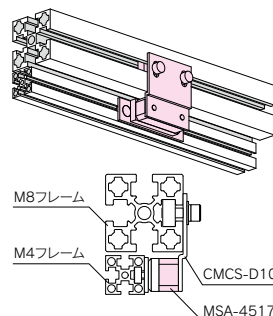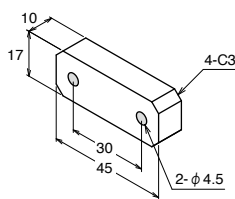

■ 技術データ


材 質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理
質 量	19.3g

付属部品

BCSS-04-15 (2ヶ)

M6 M8 クリーンマグネットキャッチセット

CMCS-68
1,500 円/set

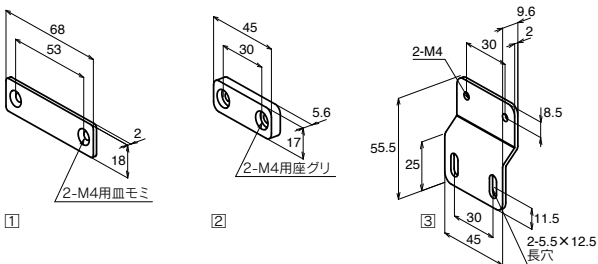

■ 技術データ


質 量	① 17g
	② 8.5g
	③ 39g
吸着力	30N

付属部品

FCSS-04-10 (2ヶ)
BCSS-04-05 (2ヶ)


クリーンマグネットキャッチ

 CMC-4517
1,170 円/piece




マグネットキャッチベース

 MPSS-4556
330 円/piece




■ M6シリーズ取付例

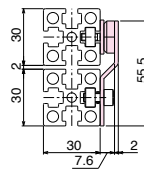

推奨締結部品(別売)

CSWS-05-12 (2ヶ)
NSMS-06-4 (2ヶ)
NSMS-06-5 (2ヶ)
NH-06-GR (4ヶ)

■ M8シリーズ取付例

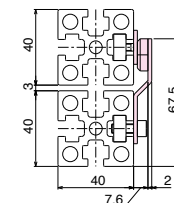


推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15 (2ヶ)
NSMS-08-4 (2ヶ)
NSMS-08-5 (2ヶ)
NH-08-GR (4ヶ)

M4 M6 M8 クリーンマグネットキャッチセット

CMCS-D10
1,500 円/set

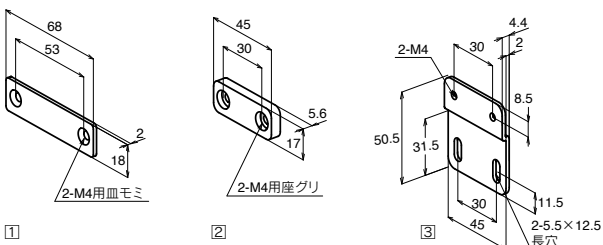

■ 技術データ


質 量	① 17g
	② 8.5g
	③ 32g
吸着力	30N

付属部品

FCSS-04-08 (2ヶ)
BCSS-04-05 (2ヶ)

クリーンマグネットキャッチ

 CMC-4517
1,170 円/piece




マグネットキャッチベース

MPSS-4551
330 円/piece



 
■ M6シリーズ取付例(枠側)
M4シリーズ取付例(扉側)



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-12 (2ヶ)
NSMS-04-4 (2ヶ)
NSMS-06-5 (2ヶ)
NH-04-GR (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)


■ M8シリーズ取付例(枠側)
M6シリーズ取付例(扉側)

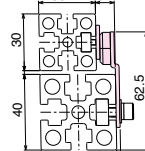

推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15 (2ヶ)
NSMS-06-4 (2ヶ)
NSMS-08-5 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

■ M8シリーズ取付例(枠側)
M4シリーズ取付例(扉側)

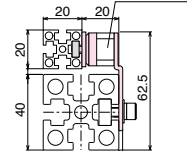

推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15 (2ヶ)
NSMS-04-4 (2ヶ)
NSMS-08-5 (2ヶ)
NH-04-GR (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

