

アセットボルト



スチール製 ステンレス製 スチール製黒色

ネジサイズ	ネジピッチ	頭部				F最大	平座金(みがき丸)		ぼね座金	
		k	s	m(参考)	e最小		D1	T1	D2最大	T2最小
M3	0.5	2.0±0.1	5.5	3.5	6.05	3.0	8	0.5	5.5	0.7
M4	0.7	2.8±0.1	7	4	7.74	4.4	10	0.8	7	1
M5	0.8	3.5±0.15	8	4.8	8.87	5.4	12	0.8	8.5	1.3
M6	1	4±0.15	10	6.2	11.05	7.7	13	1	11.5	1.5
M8	1.25	5.5±0.15	13	7.2	14.38	9.5	18	1.6	14.5	2

単位: mm

■ APBシリーズ (スチール製)

材質:SWCH 表面処理:三価クロメート 強度区分:4.8相当 色:シルバー

ネジサイズ	長さ(L)(mm)	型式	質量(g/piece)	定価(円/piece)	50個パック定価(円/pack)
M3	8	APB-03-08	0.8	20	-
	10	APB-03-10	0.9		
M4	10	APB-04-10	1.9	18	810
	12	APB-04-12	2.1		
	15	APB-04-15	2.3		
	20	APB-04-20	2.7		
M5	12	APB-05-12	3.4	10	-
	15	APB-05-15	3.7		
	18	APB-05-18	4.1		
	20	APB-05-20	4.3		
M6	12	APB-06-12	5.6	10	400
	15	APB-06-15	6.0		
	18	APB-06-18	6.5		
	20	APB-06-20	6.9		
	25	APB-06-25	7.7		
	30	APB-06-30	8.7		
M8	12	APB-08-12	12.4	20	900
	15	APB-08-15	13.5		
	18	APB-08-18	14.3		
	20	APB-08-20	14.9		
	25	APB-08-25	16.4		
30	APB-08-30	18.1	25	1,125	

■ APBSシリーズ (ステンレス製)

材質:SUS XM7 表面処理:無し 強度区分:A2-50


ネジサイズ	長さ(L)(mm)	型式	質量(g/piece)	定価(円/piece)	50個パック定価(円/pack)
M3	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
M4	10	APBS-04-10	1.9	30	1,350
	12	APBS-04-12	2.1		
	15	APBS-04-15	2.3		
	20	-	-	-	
M5	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	18	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
M6	12	APBS-06-12	5.5	40	1,800
	15	APBS-06-15	6.0		
	18	APBS-06-18	6.5		
	20	APBS-06-20	6.8		
	25	-	-	-	
	30	-	-	-	
M8	12	-	-	-	-
	15	APBS-08-15	13.4	75	3,150
	18	APBS-08-18	14.7		
	20	APBS-08-20	14.8		
	25	APBS-08-25	16.3		
	30	-	-	-	
30	-	-	-	-	

■ APBシリーズ (-BK 黒色:スチール製)

材質:SWCH 表面処理:三価クロムメッキ(黒) 強度区分:4.8相当 色:ブラック

ネジサイズ	長さ(L)(mm)	型式	質量(g/piece)	定価(円/piece)	50個パック定価(円/pack)
M4	10	APB-04-10-BK	1.9	25	1,125
	12	APB-04-12-BK	2.1		
M6	15	APB-06-15-BK	6.1	20	900
	18	APB-06-18-BK	6.6		
M8	20	APB-08-20-BK	14.9	45	2,025

座金組み込み六角穴付ボルト

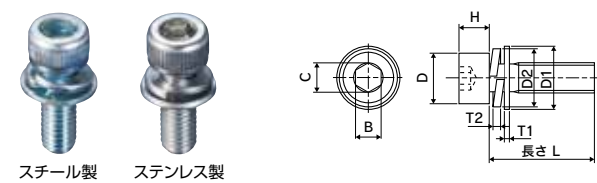

スチール製 ステンレス製

ネジサイズ	ネジピッチ	D		C		H		B		平座金(みがき丸)		ぼね座金	
		最大(基準寸法)	最大	最小	最大(基準寸法)	最小	呼び(基準寸法)	最小	D1	T1	D2最大	T2最小	
M4	0.7	7	7.22	3.44	4	3.82	3	3.02	10	0.8	7	1	
M5	0.8	8.5	8.72	4.58	5	4.82	4	4.02	12	0.8	8.5	1.3	
M6	1	10	10.22	5.72	6	5.7	5	5.02	13	1	11.5	1.5	
M8	1.25	13	13.27	6.86	8	7.64	6	6.02	18(17)	1.6	14.5	2	

[]内はCSWSシリーズ

■ CSWシリーズ (スチール製)

材質:SCM435 表面処理:三価クロメート 強度区分:10.9 色:シルバー

ネジサイズ	長さ(L)(mm)	型式	質量(g/piece)	定価(円/piece)	50個パック定価(円/pack)
M4	10	CSW-04-10	2.1	30	1,350
	12	CSW-04-12	2.3		
	15	CSW-04-15	2.5		
	18	CSW-04-18	2.8		
M5	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	18	-	-	-	-
M6	15	CSW-06-15	6.8	40	1,800
	18	CSW-06-18	7.5		
	20	CSW-06-20	7.8		
M8	20	CSW-08-20	16.3	75	3,375
	22	CSW-08-22	17.1		
	25	CSW-08-25	18.1		

■ CSWSシリーズ (ステンレス製)

材質:SUS XM7 表面処理:無し 強度区分:A2-70

ネジサイズ	長さ(L)(mm)	型式	質量(g/piece)	定価(円/piece)	50個パック定価(円/pack)
M4	10	CSWS-04-10	2.1	30	1,350
	12	CSWS-04-12	2.3		
	15	CSWS-04-15	2.5		
	18	-	-	-	
M5	12	CSWS-05-12	4.1	60	-
	15	CSWS-05-15	4.5		
	18	CSWS-05-18	4.7		
M6	15	CSWS-06-15	6.8	50	2,250
	18	CSWS-06-18	7.7		
	20	CSWS-06-20	8.1		
M8	20	CSWS-08-20	16.6	120	5,400
	22	-	-		
	25	CSWS-08-25	18.2		