

 
製品型式・寸法表 (チューブフィッター付き)

プラグ PC型 (チューブフィッター付き)




製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	C	φT	φB
MC-04PC	4mm(外径)	3	(21.7)	9.2	8	2.5
MC-06PC	6mm(外径)	5	(25)	9.2	9.8	2.5

ソケット SC型 (チューブフィッター付き)




製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	C	φT
MC-04SC	4mm(外径)	9	(31.5)	9.5	(11.8)	8
MC-06SC	6mm(外径)	11.5	(33.5)	9.5	(12.5)	9.8

プラグ PCL型 (チューブフィッター付き)

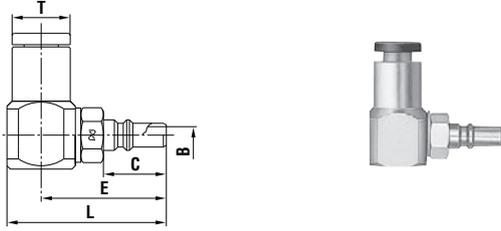


製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	C	E	φT	φB
MC-04PCL	4mm(外径)	10	(23.3)	9.2	(18.3)	8	2.5
MC-06PCL	6mm(外径)	13.5	(24.3)	9.2	(18.8)	9.8	2.5


ソケット SCL型 (チューブフィッター付き)

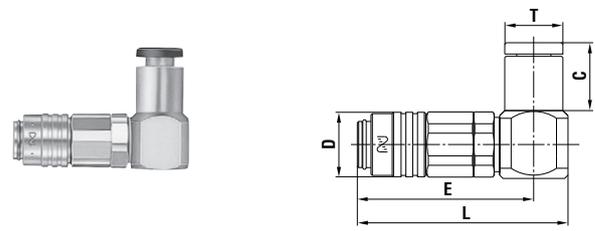

製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	E	φD	C	φT
MC-04SCL	4mm(外径)	16	(30.8)	(25.8)	9.5	(10)	8
MC-06SCL	6mm(外径)	19	(31.8)	(26.3)	9.5	(12.5)	9.8

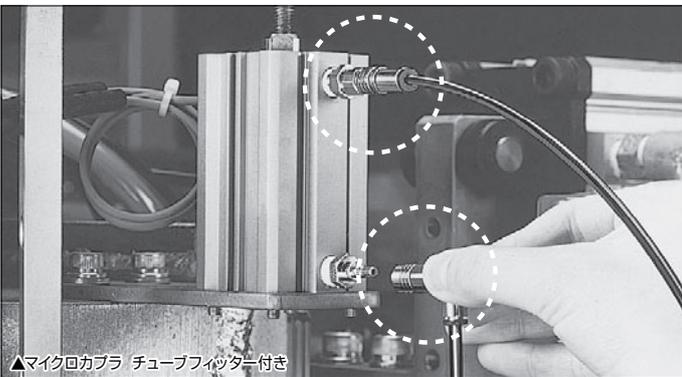

ソケット SCB型 (チューブフィッター付き パネル取り付け用)

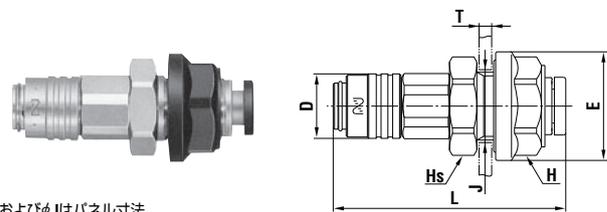


●TおよびφJはパネル寸法

製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	φD	φE	Hs	H	T	φJ
MC-04SCB	4mm(外径)	15	(34)	9.5	16	六角13	六角13	3.5以下	10.5 ^{+0.3} ₀
MC-06SCB	6mm(外径)	18.5	(36)	9.5	18	六角15	六角15	3.5以下	12.5 ^{+0.3} ₀


製品型式・寸法表 (マイクロラインケーブル)

ソケット 3分岐配管用

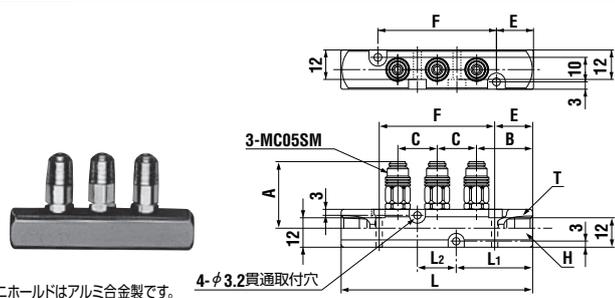


製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)									
			L	L ₁	L ₂	A	B	C	E	F	T	H
MC-03	3ヶ所	65	78	31	16	(28.8)	23	16	15	48	2-Rc 1/8	四角16

ソケット 5分岐配管用

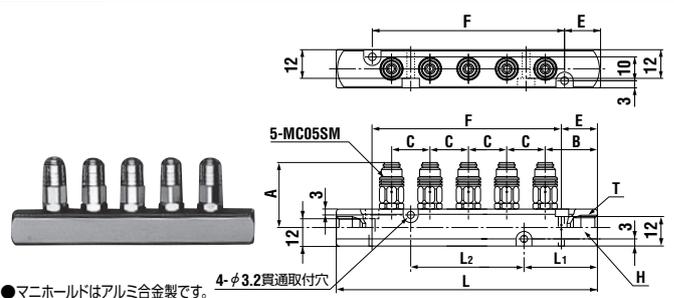

製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)									
			L	L ₁	L ₂	A	B	C	E	F	T	H
MC-05	5ヶ所	101	110	31	48	(28.8)	23	16	15	80	2-Rc 1/8	四角16

ソケット 10分岐配管用

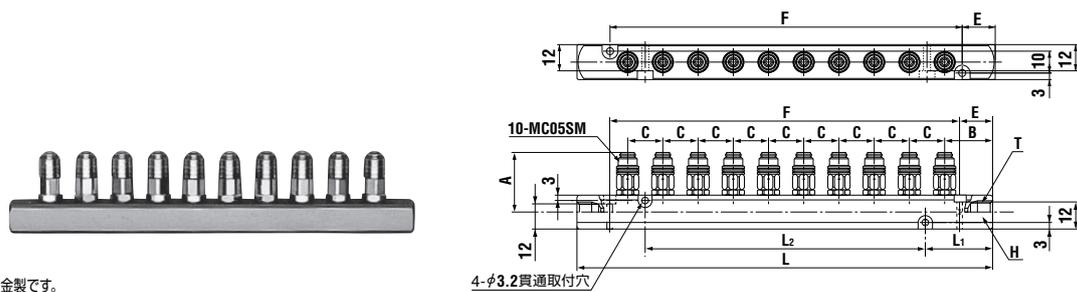

製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)									
			L	L ₁	L ₂	A	B	C	E	F	T	H
MC-10	10ヶ所	187	190	31	128	(28.8)	23	16	15	160	2-Rc 1/8	四角16

●ご使用の前に、巻末の「使用上のお留意」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。