


# E-RM60B


長いワークの等径穴のピッチ測定に最適。




「測定長600mm」なので、長いワークの等径穴測定に最適な大型デジタルノギス。

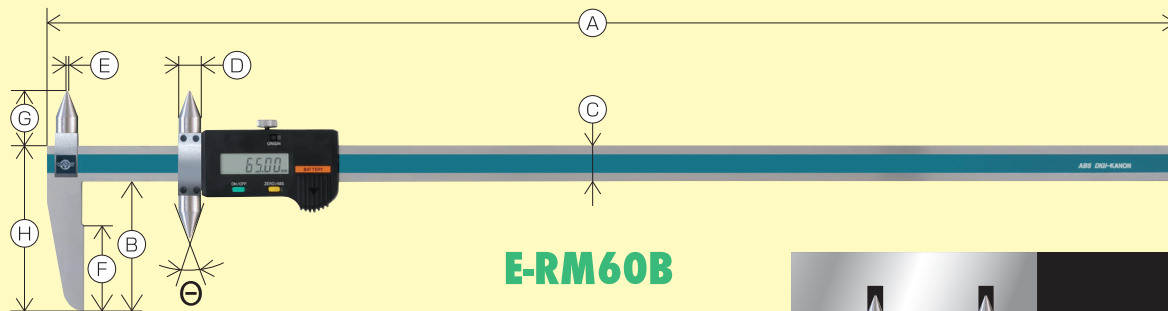

## E-RM60B

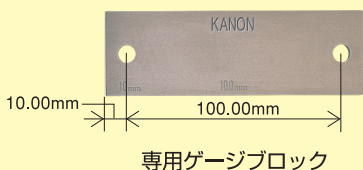

- 等径穴の2点間のピッチ測定、端面から穴の中心までの測定も可能なロングノギスです。
- 専用ゲージブロックが附属します。
- プリンター出力機能付きです。

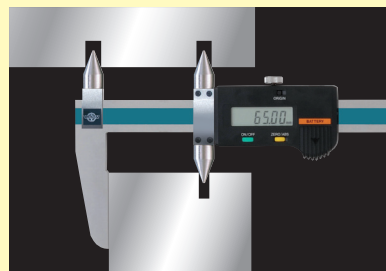

### ■ E-RM60B : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定範囲		最小表示量	器 差	最小穴径	最大穴径	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	φ	価 格
	ピッチ上段	ピッチ下段																
E-RM60B	17~600	9~600	0.01	±0.05	φ3	φ16	SR44 1個	2.4kg	780	85	25	φ16	φ1.9	69	31	110	40*	¥145,000


# E-RM30DX

壁面から穴のピッチ測定に最適。



測定子の交換で、「3つの測定」が可能な多機能直読式デジタル丸穴ピッチノギス。

直読式  
デジタル

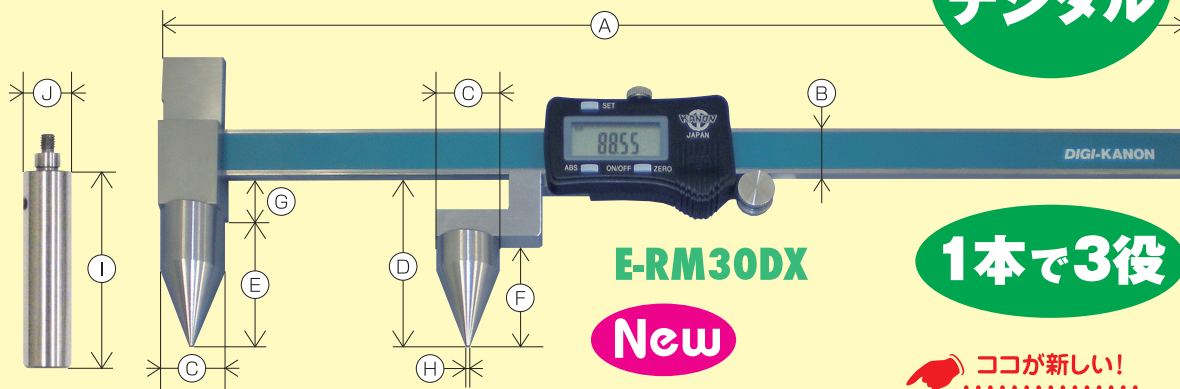

## E-RM30DX

New




1本で3役

ココが新しい!

穴から穴のピッチ測定

端面から穴のピッチ測定

壁面から穴のピッチ測定

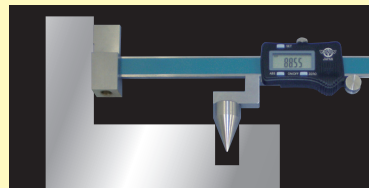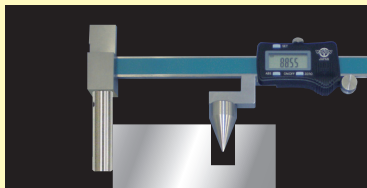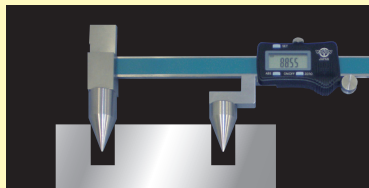

### ■ E-RM30DX : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定範囲		最小表示量	器 差	最小穴径	最大穴径	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	価 格
	端・壁~穴	穴~穴																	
E-RM30DX	10~300	20~300	0.01	±0.05	φ2	φ20	SR44 1個	550g	430	16	φ20	57	45	35	12	φ2	60	φ15	¥79,500