


E-ROBA E-ロバ / ROBA ロバ

狭深部の測定に最適。





「ロングジョウ」で、狭深部の内側・外側の測定に最適なロバノギス。

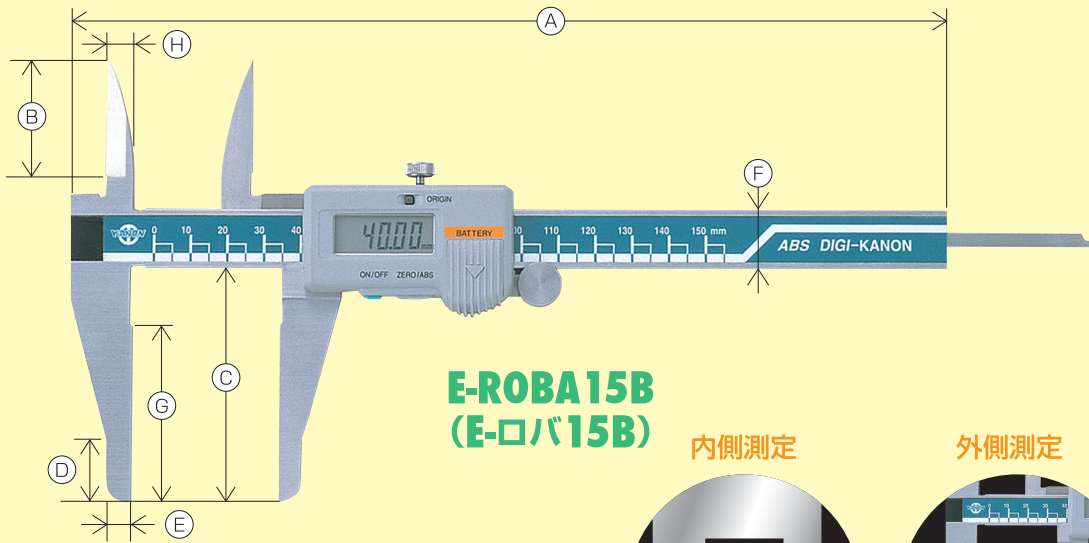

E-ROBA15B (E-ロバ15B)

内側測定

外側測定

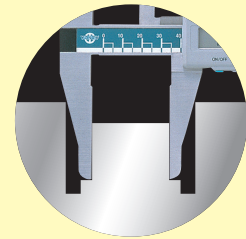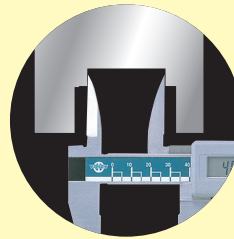


- 内側用ジョウ・外側用ジョウが長いので、狭深部の内・外側測定に最適です。
- プリンター出力機能付きです。

■ E-ROBA : 仕様・価格

型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
E-ROBA15B (E-ロバ15B)	150	0.01	±0.03	SR44 1個	180g	247	34	64	17	6.5	16	48	9	¥60,150
E-ROBA20B (E-ロバ20B)	200				200g	297								¥68,830



〈単位：mm〉

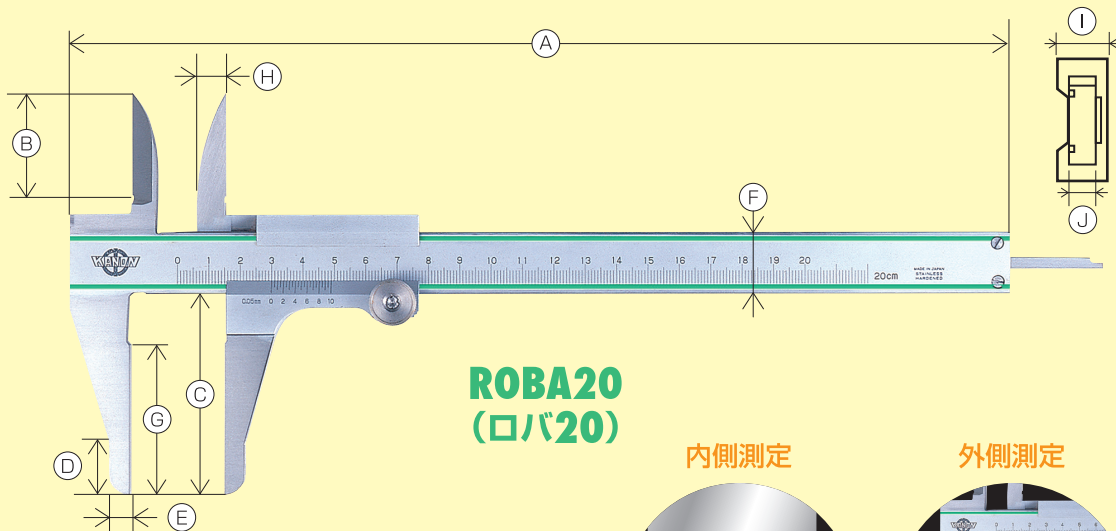

ROBA20 (ロバ20)

内側測定

外側測定

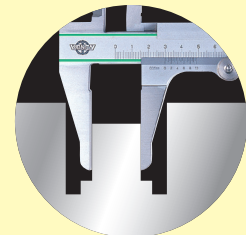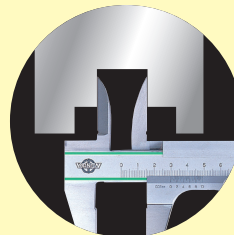

- 内側用ジョウ・外側用ジョウが長いので、狭深部の内・外側測定に最適です。

■ ROBA : 仕様・価格

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	価 格
ROBA15 (ロバ15)	150	0.05 〔19mmを 20等分〕	±0.07	270g	250	34	64	17	6.5	20	48	9	8	4	¥46,200
ROBA20 (ロバ20)	200			310g	300										¥53,800
ROBA30 (ロバ30)	300		370g	410	¥67,500										

〈単位：mm〉