


E-LSM / LSM

球体・パイプ等の直径測定に最適。



「足長ロングジョウ」で、大口径パイプ等の測定に最適なロングジョウノギス。

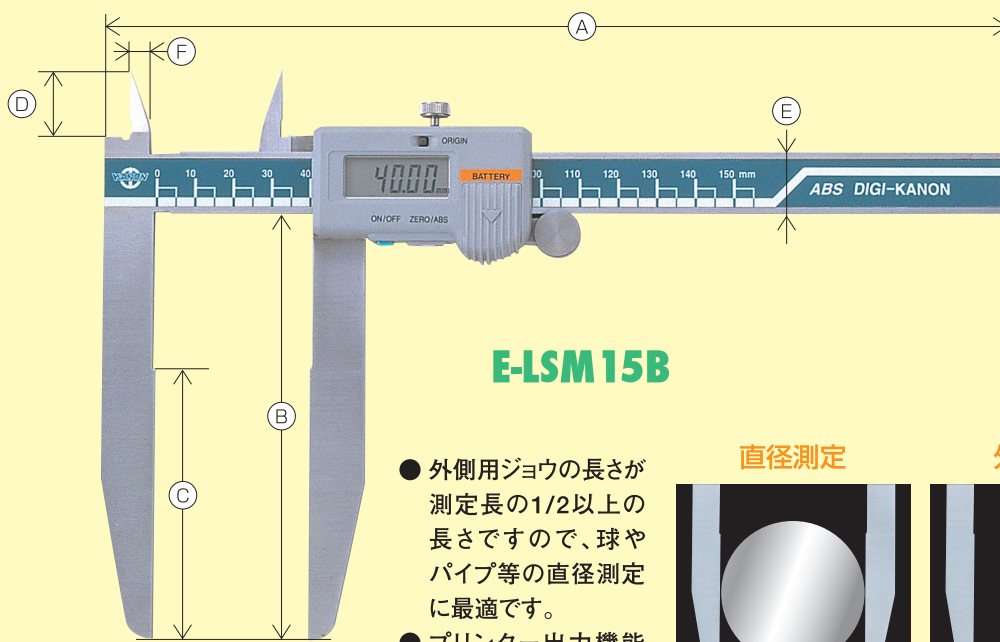

E-LSM 15B

- 外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さですので、球やパイプ等の直径測定に最適です。
- プリンター出力機能付きです。

直径測定

外側測定




■ E-LSM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	ジョウ長さ	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	価 格
E-LSM15B	150	110	0.01	±0.05	SR44 1個	220g	236	110	70	20	16	6	¥35,240
E-LSM20B	200	110				250g	290						¥40,210
E-LSM30B	300	170				490g	400						¥83,940
E-LSM60B	600	320				4.8kg	780						¥169,500

* E-LSM60Bには内側用ジョウは付いておりません。

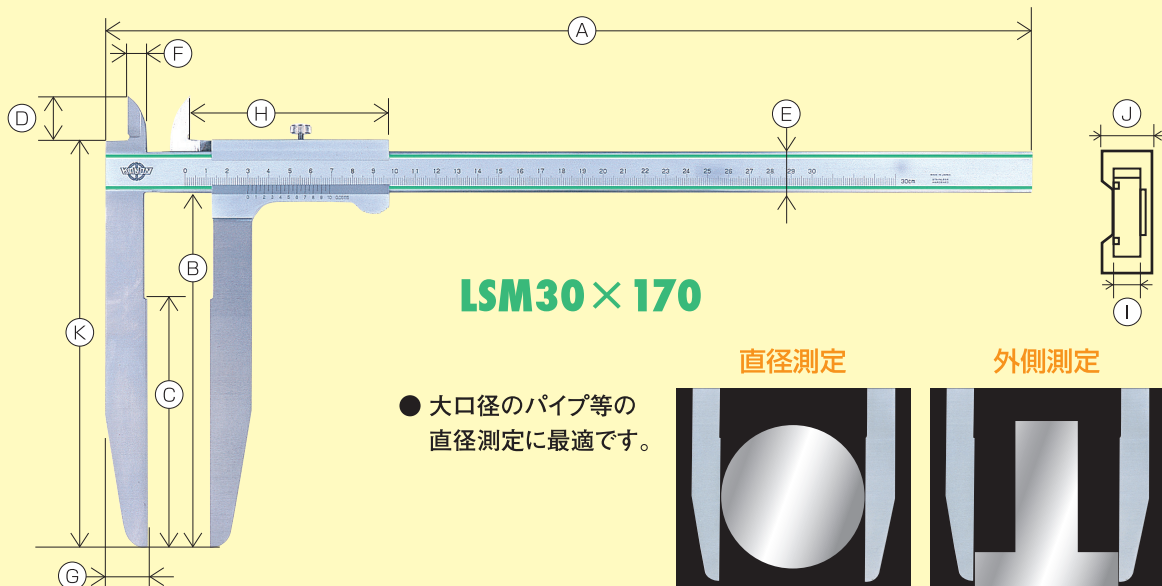

LSM 30×170

- 大口径のパイプ等の直径測定に最適です。

直径測定

外側測定



■ LSM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	ジョウ長さ	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	価 格
LSM15×80	150	80	0.05 (39mmを 20等分)	±0.07	160g	295	80	50	22	20	10	20	95	4	8	105.5	¥29,500
LSM20×110	200	110			220g	345	110	70								135.5	¥34,500
LSM30×170	300	170			440g	445	170	120								195.5	¥64,200
LSM45×230	450	230			±0.10	1.23kg	630	230								150	—
LSM60×320	600	320	±0.11	3.50kg	825	320	200	—	32	—	32	—	8	15	352	¥156,200	

* LSM45・60Iには内側用ジョウは付いておりません。