


SBM


穴の中の段加工部の測定に最適。

「短脚ジョウ」で、穴の中の段加工部が測定しやすい形状になっております。

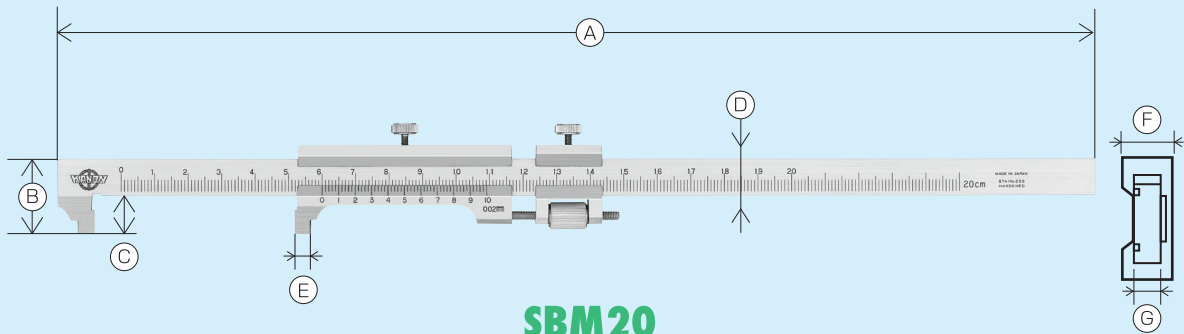

SBM20

● ジョウが短いので、深穴の段差加工の測定に最適です。

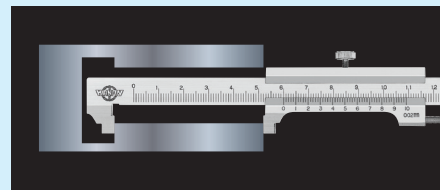

■ SBM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	価 格
SBM20	200	0.02 〔49mmを50等分〕	±0.03	180g	310	22.5	11.5	11	5	8	4	¥42,900
SBM30	300		±0.04	210g	410	22.5	11.5	11	5	8	4	¥51,300

SNAP GAGE

ノギスの精度検査に。

「豊富なサイズ」で、ノギスの内側・外側を素早く検査できるノギス用検査器です。



SNAP GAGE 15



SNAP GAGE STAND

■ SNAP GAGE : 仕様・価格 〈単位：mm〉

型 式	測定長	質 量	価 格
SNAP GAGE 5	50	0.4kg	¥37,800
SNAP GAGE 10	100	0.5kg	¥63,100
SNAP GAGE 15	150	0.6kg	¥86,700
SNAP GAGE 20	200	1.0kg	¥93,000
SNAP GAGE 30	300	1.6kg	¥123,000

● 専用スタンドに設置することで検査器が安定し、より正確なノギス検査を行うことができます。

■ SNAP GAGE STAND (別売品)

型 式	質 量	価 格
SNAP GAGE STAND (各サイズ共用)	3.2kg	¥14,100