



「微動送り付」で高精度。サイズも豊富なバーニャキャリパー。

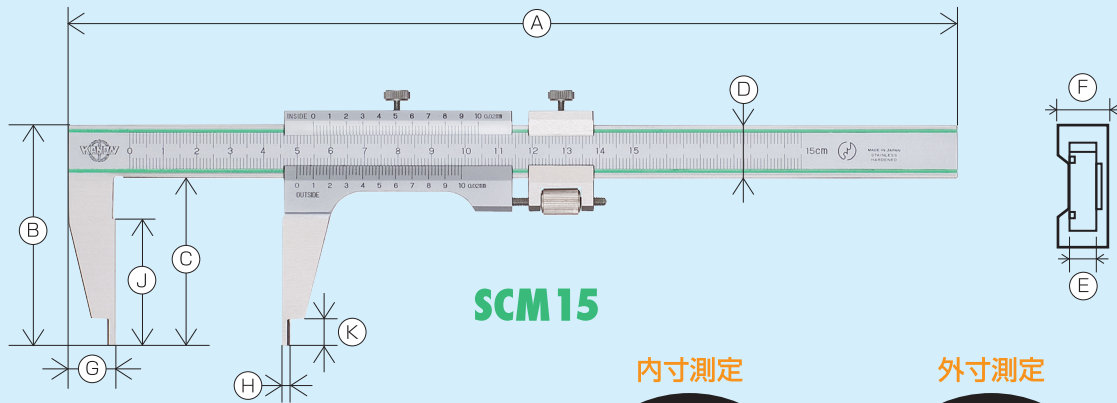

SCM15

内寸測定

外寸測定

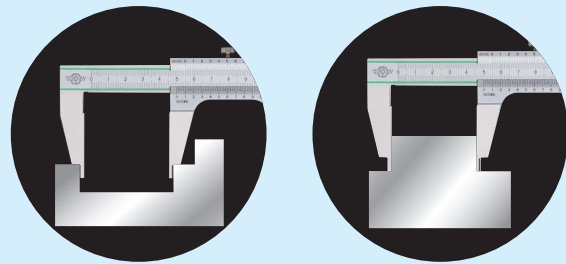


- ジョウの先端が細くなっているので、狭い部分の測定も高精度に読取ります。

■ SCM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	外寸測定長	内寸測定長	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	価 格
SCM15	0~150	5~150	±0.03	170g	265	66	50	16	3	7	14	2.5	38	8	¥29,900
SCM20	0~200	5~200		220g	320	77	60	17	3	7	15	2.5	46	8	¥31,000
SCM30	0~300	10~300	±0.04	460g	445	95	75	20	4	8	20	5	58	12	¥39,600
SCM40	0~400	10~400		520g	545	95	75	20	4	8	20	5	58	12	¥49,900
SCM45	0~450	14.5~450	±0.05	900g	625	125	100	25	6	12.5	24.2	7.25	70	18	¥53,900
SCM50	0~500	14.5~500		1.26kg	670	125	100	25	6	12.5	24.2	7.25	70	18	¥54,800
SCM60	0~600	14.5~600	1.39kg	780	125	100	25	6	12.5	24.2	7.25	70	18	¥55,900	
SCM100	0~1,000	20~1,000	±0.07	3.50kg	1250	172	140	32	8	15	32	10	95	24	¥110,000
SCM150	0~1,500	20~1,500	±0.12	6.50kg	1780	205	165	40	9	16	40	10	125	24	¥200,000
SCM200	0~2,000	25~2,000	±0.16	12.50kg	2325	250	200	50	11	20	50	12.5	150	25	¥343,000
SCM250	0~2,500	25~2,500	±0.22	14.50kg	2825	250	200	50	11	20	50	12.5	150	25	¥750,000
SCM300	0~3,000	25~3,000	±0.26	17.00kg	3325	250	200	50	11	20	50	12.5	150	25	¥936,000
SCM400	0~4,000	25~4,000	±0.40	25.00kg	4325	250	200	50	11	20	50	12.5	150	25	¥1,150,000

* 最小読取値は0.02mm [49mmを50等分]です。但しSCM400は0.05mmです。

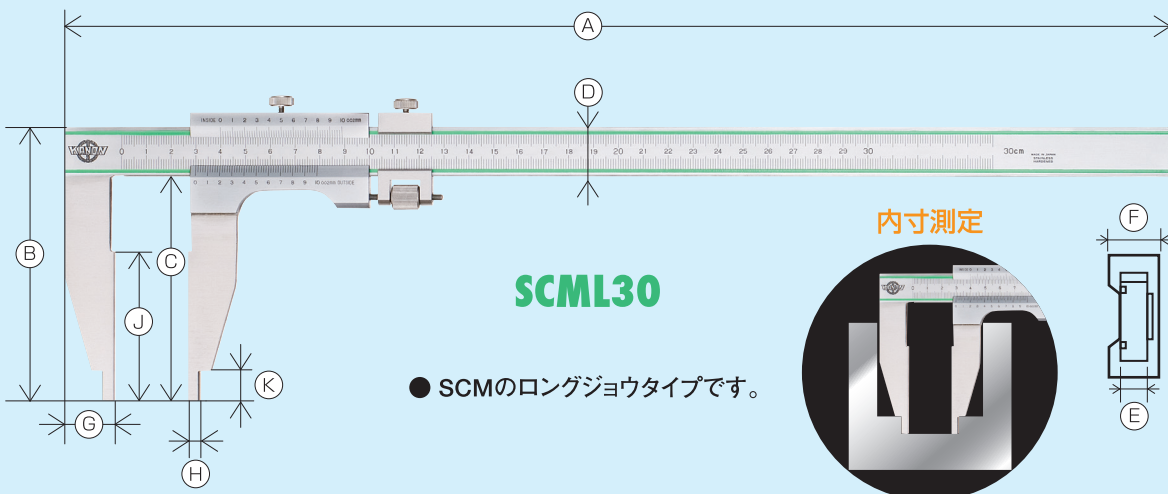

SCML30

内寸測定

- SCMのロングジョウタイプです。

■ SCML : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	外寸測定長	内寸測定長	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	価 格
SCML30	0~300	10~300	±0.04	500g	445	110	90	20	4	8	20	5	60	12	¥46,600
SCML45	0~450	14.5~450	±0.05	1.18kg	630	175	150	25	6	12.5	24	7.25	100	18	¥65,900
SCML50	0~500	14.5~500		1.35kg	680	175	150	25	6	12.5	24	7.25	100	18	¥70,500
SCML60	0~600	14.5~600	1.48kg	780	175	150	25	6	12.5	24	7.25	100	18	¥76,500	

* 最小読取値は0.02mm [49mmを50等分]です。