

精密 エアグラインダ

ストレート/60°インパルス

軸付工具専用

- ナカニシ超精密加工が、芯振れのない回転精度を実現。
- 超硬カッター、精密高速用軸付砥石、ダイヤモンドバーを使用して精密高速研削に最適です。
- ハイパワー、ハイトルクそして抜群の耐久性を誇ります。



ストレートインパルス

60,000 min⁻¹

コード番号	1034
型式	NSP-601
価格	¥47,000



標準付属コレット

φ3.0mm (CHS-3.0)

※ 別売りコレット
(CHSグループはP.56参照)

- 高速60,000回転/分と圧倒的なパワーにより高効率加工を実現します。
- ヘッド部はステンレス、エアーモータ部はアルミ合金に特殊硬質表面処理を施しています。
- コレットの工具カシシロは29mm。先端工具の軸が深くまで入り、より安全性を高めます。
- ヘッド部には指先で自在にコントロールができるウェーブ形状をデザインしています。精緻な加工からパワー研削まで卓越した使い易さを誇ります。
- 作業者に優しいショックのない滑らかな回転立ち上がり。

60°インパルス

40,000 min⁻¹

コード番号	1035
型式	NA45-400
価格	¥47,500



標準付属コレット


φ3.0mm (CHS-3.0)

※ 別売りコレット
(CHSグループはP.56参照)



共通仕様
 空気消費量：165 Nℓ/min
 使用空気圧：0.4~0.6 MPa
 給気ホース長さ：1.5 m
 消音器ホース長さ：1.2 m

標準装備付属品
 ●コレットφ3.0 mm (CHS-3.0)：1個
 ●ホース(K-213)：1.5 m ●消音器(K-208)：1個
 ●スパナ(8×5)：1枚 ●棒レンチ(K-212)：1本

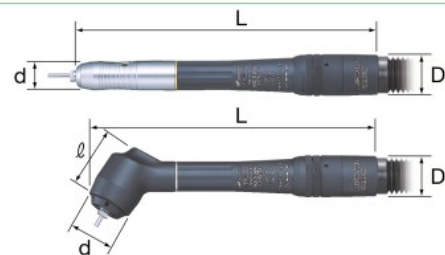

コード番号	d	D	ℓ	L(全長)	質量	回転速度	コレット
1034	φ17	φ23.9	—	168	165 g	60,000 min ⁻¹	φ0.8~φ3.175mm
1035	φ28.6	φ23.9	39.6	161	210 g	40,000 min ⁻¹	CHSグループ(P.56参照)

※ご注意:空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。

精密電動工具

EmaxEVO
エアポート

精密エアーツール

ロータス
インパルス
シリーズ

ナカニシ製品 総合パーツ

総合
パーツ

使用上の
ご注意

ナカニシ製品 専用工具

専用工具

索引

防塵用品