



ゴム砥石

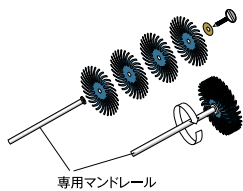

専用マンドレル

- 軽しなやかにフェザータッチで、形状に倣い仕上げができます。
- 渦巻き形状が遠心力により広がり、研磨負荷も軽く均一に面を仕上げます。
- 加工品形状に合わせ一枚から複数枚重ねて、狭いスリットから平面まで自由に重ねて使用できます。(取り付け可能枚数は専用マンドレルを参照してください。)
- 微小バリ取りに抜群の研磨力を発揮。

1パック10枚入 フェザーゴム砥石

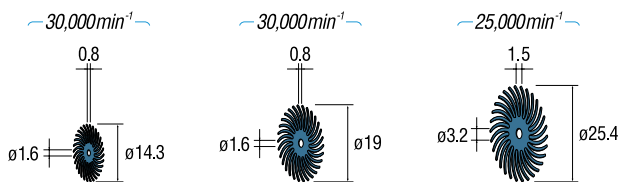


粒度	カラー	47001	粒度	カラー	47011	粒度	カラー	47021
#120	ホワイト	47001	#80	イエロー	47011	#36	ブラウン	47021
#220	ブラウン	47002	#220	ブラウン	47012	#50	グリーン	47022
#400	ブルー	47003	#400	ブルー	47013	#80	イエロー	47023
#800	ピンク	47004	#800	ピンク	47014	#120	ホワイト	47024
#3000	ベージュ	47005	#3000	ベージュ	47015			
#8000	グリーン	47006	#8000	グリーン	47016			

専用マンドレル	形状は下記項目	専用マンドレル	形状は下記項目	専用マンドレル	形状は下記項目
φ2.34	37011	φ2.34	37011	φ3.0	37052
φ3.0	37051	φ3.0	37051		

47009	47019	47029
各2枚/合計12枚入 (47001~47006)	各2枚/合計12枚入 (47011~47016)	各2枚/合計8枚入 (47021~47024)

※別売り専用マンドレルに取り付けてください。重ねる枚数に応じてお選びください。
(下記項目 37011、37051、37052、47072、47073、47044 参照)

1パック5枚入 フェザーゴム砥石

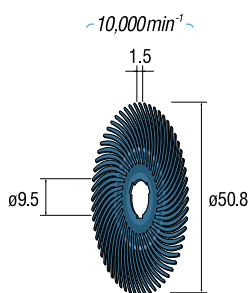


粒度	カラー	47031
#80	イエロー	47031
#120	ホワイト	47032
#220	ブラウン	47033
#400	ブルー	47034
#800	ピンク	47035
#3000	ベージュ	47036
#8000	グリーン	47037

47039
各1枚/合計7枚入 (47031~47037)

アソート
セット

軸径 02.34, 03.0, 06.0

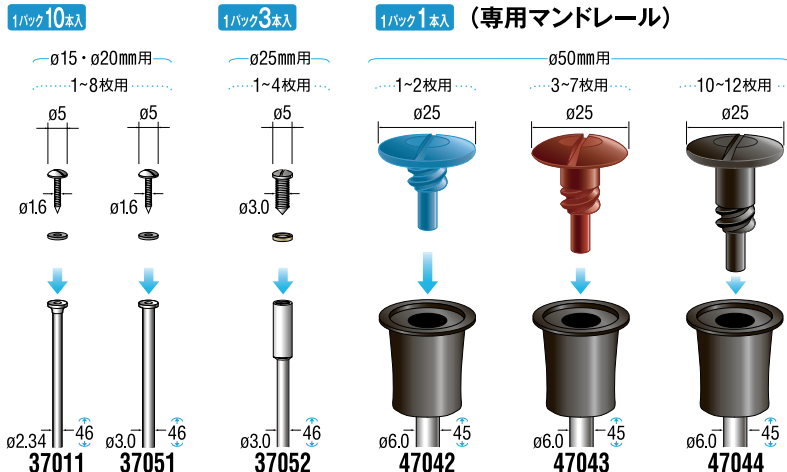


※ディスクの大きさに適合するマンドレルをご使用ください。



- 滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。
- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合材のために目詰まり、目づれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

軸径 06.0 WA パワーポリッシャー

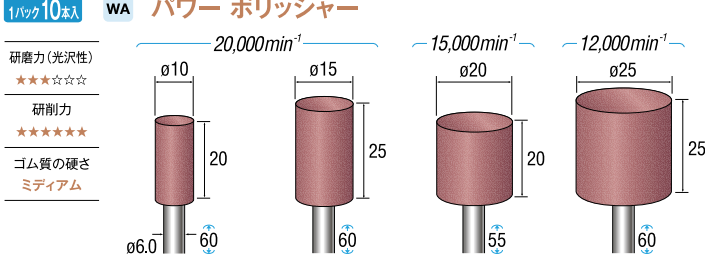

粒度	カラー	47501	47511	47521	47531
#80	レッド	47501	47511	47521	47531
#120	ダークグリーン	47502	47512	47522	47532
#220	グリーン	47503	47513	47523	47533
#320	ブラウン	47504	47514	47524	47534

ダイヤモンド&CBN
超硬カッター
スチールカッター
砥石
ゴム砥石
各種サンダー
ブラシ
フェルトバフ
研磨材・研磨ツール
専用工具