

専用工具

1パック100枚入 ジルコニアディスク(裏面のり処理)

●アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。



粒度	φ11	φ21	φ31
#60	64251	64261	64271
#80	64252	64262	64272
#120	64253	64263	64273
#150	64254	64264	64274

裏面のり処理

1パック20枚入 ファイバーディスク(裏面のり処理)

●研磨砥粒入、特殊ナイロン素材を使用。
●柔軟性に優れ、平面曲面を食い込みなくソフトに仕上げることができます。



粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
#120	ブラウン	64281	64291	64301
#240	バイオレット	64282	64292	64302
#320	レッドブラウン	64283	64293	64303
#600	ダークブルー	64284	64294	64304
#800	グレー	64285	64295	64305
#1,000	オレンジ	64286	64296	64306

※厚み3mm 裏面のり処理

1パック20枚入 フェルトディスク(裏面のり処理)

●各種研磨剤(P.54 ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。



品名	φ11	φ21	φ31
フェルトディスク(1mm厚)ソフト	64331	64332	64333
フェルトディスク(2mm厚)ソフト	64335	64336	64337

裏面のり処理

1パック20枚入 研磨剤入りフェルトディスク(裏面のり処理)

●酸化クロム(青棒)をフェルトに高圧含浸しています。
●乾式での仕上げができます研磨剤の飛び散りがありません。



品名	φ11	φ21	φ31
研磨剤入りフェルトディスク(2mm厚)	64341	64342	64343

裏面のり処理

1パック20枚入 ゴム砥石ディスク(裏面のり処理)

●研削力もち、粗仕上げから中仕上げ用として最適です。



粒度	カラー	φ20	φ30
#60	ブラウン	64391	64401
#80	レッド	64392	64402
#120	ダークグリーン	64393	64403
#180	オリーブ	64394	64404
#220	グリーン	64395	64405
#320	ブラウン	64396	64406

※厚み3.75mm/専用ゴムバットに貼り付け使用します。(P.63掲載) 裏面のり処理


軸径φ3.0

1パック5本入 軸付ゴム砥石ディスク(ゴムバット一体型)

●新開発された特殊ゴムが砥粒を適度な硬さで保持し、格段の研磨能力を誇ります。



仕上げ研磨用			
粒度	カラー	WA	GC
#80	ピンク	64411	64421
#120	ブルー	64412	64422
#180	イエロー	64413	64423
#220	グリーン	64414	64424
#320	パープル	64415	64425
#500	ブラウン	64416	64426

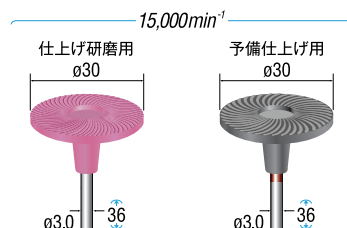


予備仕上げ用(研削性に優れます。)

粒度	カラー	WA
#80	ブラック(レッドライン)	64431
#120	ブラック(ブルーライン)	64432

1パック1本入 ダイヤモンドディスク(全面電着タイプ)

●基材は超薄銅合金を使用、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。

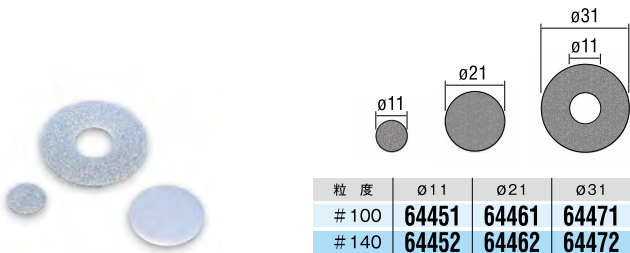


粒度	φ11	φ21	φ31
#100	64451	64461	64471
#140	64452	64462	64472
#200	64453	64463	64473
#280	64454	64464	64474
#400	64455	64465	64475
#600	64456	64466	64476
#800	64457	64467	64477
#1,000	64458	64468	64478

※シート状タイプがあります。(P.55掲載) 裏面のり処理

1パック1本入 ダイヤモンドディスク(ドット電着タイプ・湿式用)

●樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金バレットを強力接着しています。

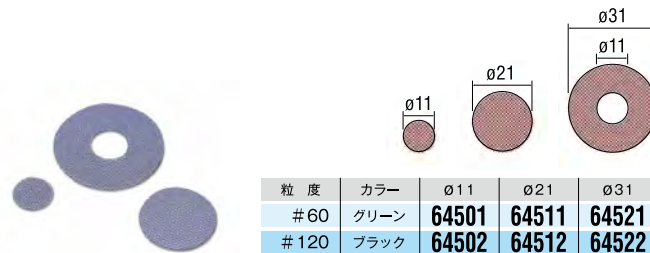

粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
#60	グリーン	64501	64511	64521
#120	ブラック	64502	64512	64522
#200	レッド	64503	64513	64523
#400	イエロー	64504	64514	64524
#800	グレー	64505	64515	64525

※シート状タイプがあります。(P.55掲載) 裏面のり処理