

■ワンハンマタイプ

●19.05mm(3/4)Sq



NW-2000HA
アンビル式

付属品
カブラプラグ20PM

ロングアンビルタイプ



NW-2000HA(4R)
※受注生産品



NW-2800P
アンビル式

付属品
カブラプラグ30PM

ロングアンビルタイプ




NW-2800P(4R)
※受注生産品

●25.4mm(1)Sq



NW-3500P
アンビルP式

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

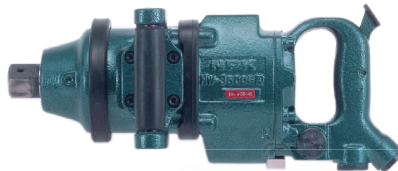

NW-3500GA
アンビルP式

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

ロングアンビルタイプ



NW-3500GA(6P)



※在庫僅少品

NW-4000
アンビルP式

付属品
ホースニップル
R3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

ロングアンビルタイプ



NW-4000(6P)



NW-4300GA
アンビルP式

付属品
ニップルステッド
ホースニップル
R3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

ロングアンビルタイプ



NW-4300GA(6P)



※在庫僅少品

NW-5000A
アンビルP式

付属品
ニップルステッド
ホースニップル
R3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

ロングアンビルタイプ



NW-5000A(7P)

別売り

振動工具向け【耐振ショートホース】



R1/4 雄ネジタイプ コードNo.24905056



R3/8 雄ネジタイプ コードNo.24905057

アンビル

●アンビル形状

アンビルS式



アンビルR式



12.7mm Sq
19.05mm Sq

アンビルP式

 


アンビルR式



9.5mm Sq

●ロングアンビル



型式記号 (6P)
↓
長さ記号 形状記号

※標準アンビルから以下の長さ分、延長しています

NW-1200B(2R)	50mm (2in ¹¹ / ₁₆)
NW-1600HA(2R)	50mm (2in ¹¹ / ₁₆)
NW-2000HA(4R)	100mm (4in ¹ / ₂)
NW-2800P(4R)	100mm (4in ¹ / ₂)
NW-3500GA(6P)	150mm (6in ¹ / ₂)
NW-4000(6P)	150mm (6in ¹ / ₂)
NW-4300GA(6P)	150mm (6in ¹ / ₂)
NW-5000(7P)	180mm (7in ¹ / ₄)

型式	能力ボルト径		無負荷回転数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	全高 mm	軸心～側面 mm	シャンク寸法 mm	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min	パワー調整 調整数
	標準 mm	高力 mm										
NW-2000HA	20	16	4,500	230	3.8	-	38	19.05	1/4	9.5	0.2	4
NW-2000HA(4R)	20	16	4,500	330	4.2	-	38	19.05	1/4	9.5	0.2	4
NW-2800P	25	20	5,000	225	5	-	41.5	19.05	3/8	9.5	0.25	4
NW-2800P(4R)	25	20	5,000	325	5.4	-	41.5	19.05	3/8	9.5	0.25	4
NW-3500P	36	22	4,000	281	9.2	-	50	25.4	3/8	12.7	0.3	4
NW-3500GA	36	22	4,000	388	9.5	-	50	25.4	3/8	12.7	0.3	4
NW-3500GA(6P)	36	22	4,000	551	10.5	-	50	25.4	3/8	12.7	0.3	4
NW-4000	33	20	2,700	369	7.4	-	49.5	25.4	3/8	9.5	0.3	4
NW-4000(6P)	33	20	2,700	522	8.4	-	49.5	25.4	3/8	9.5	0.3	4
NW-4300GA	42	27	4,000	454	12.9	-	57	25.4	1/2	12.7	0.4	4
NW-4300GA(6P)	42	27	4,000	591	14.2	-	57	25.4	1/2	12.7	0.4	4
NW-5000A	52	36	3,000	464	16.5	-	62	25.4	1/2	12.7	0.45	4
NW-5000A(7P)	52	36	3,000	642	18	-	62	25.4	1/2	12.7	0.45	4