
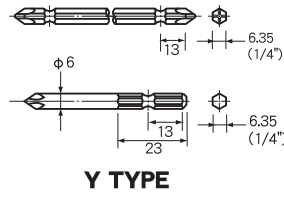



※注意 ドライバビットにはXタイプ(9mm)とYタイプ(13mm)があります。製品に適合しないドライバビットをお使いになると工具の故障や不具合を起こす可能性があります。普段お使いのドライバービットに合わせ機種を選定してください。

ビット寸法

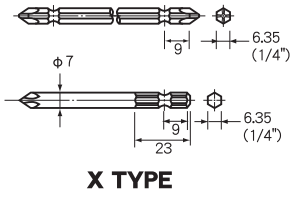

ビット取付方法(クイックチャック式)

- ①ホルダを矢印の方向に引く
- ②ビットを矢印の方向に差し込む

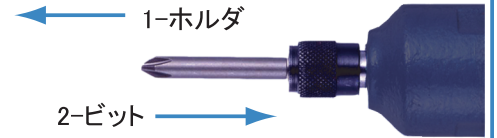

■インパクト式ドライバ

●6.35mm(1/4)Hex.



■クッションクラッチ式ドライバ

●6.35mm(1/4)Hex.



付属品
ホースニップルR1/8(雄ねじ)X1/4(ホース)
ターニングロッド

型式	能力ボルト径 mm	無負荷回転数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	軸心～側面 mm	シャンク寸法 mm	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min	パワー調整 調整数
ND-5LPX	6	12,000	165	0.65	16.5	6.35	1/4	6.3	0.15	-
ND-5LPY	6	12,000	165	0.65	16.5	6.35	1/4	6.3	0.15	-
ND-6LFAX	6	10,000	147	0.8	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6LFAY	6	10,000	147	0.8	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6HPAX	6~8	8,000	170	1	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6HPAY	6~8	8,000	170	1	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6HSX	6~8	9,000	223	0.97	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6HSY	6~8	9,000	224	0.97	24	6.35	1/4	6.3	0.25	-
ND-6PDY	6~8	6,000	148	1.4	22.5	6.35	1/4	6.3	0.15	6
ND-6SDY	6~8	6,000	198	1.2	25	6.35	1/4	6.3	0.15	6
SD-4	4	2,000	224	0.6	15	6.35	1/8	6.3	0.2	-