


カテゴリ6 UTP ケーブル

- ANSI/TIA-568-C.2のCat.6の性能基準を満足するUTPケーブル。ギガビットイーサネットなど高速LANシステム用。
- 外被は非鉛PVC、環境配慮型は難燃ポリエチレン(FRPE)。
- 残量がわかるレングスマーク入り。


Cat.6

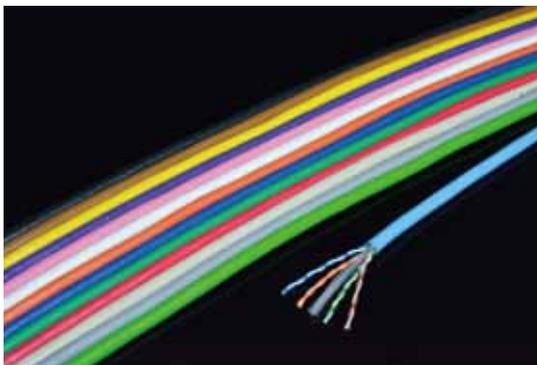

品名	商品内容	外被色	標準長	荷姿
0.5-4P NSGDT6 (□□)	0.5mm 4対	下表	300m	フリーコイル
0.5-4P EM-NSGDT6 (□□)	0.5mm 4対 環境配慮型	下表	300m	フリーコイル

※(□□)には外被色が入ります。

■構造図

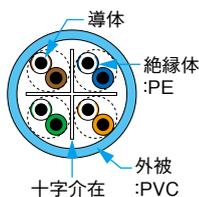


色記号	SB	GG	GY	IV	RD	DG	BL	OR	WH	PK	PU	YW	BR	BK
色	水	若草	灰	象牙	赤	緑	青	橙	白	桃	紫	黄	茶	黒

■構造表


品名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
0.5-4P NSGDT6 (□□)	6.2	38	○
0.5-4P EM-NSGDT6 (□□)			○

マルチラインケーブル

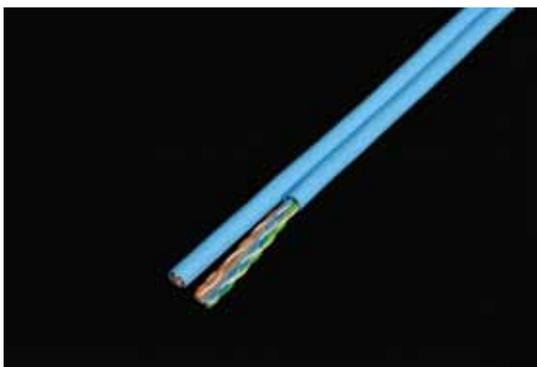

品名	商品内容	外被色	標準長	荷姿
0.5-4P×2 NSGDT6	0.5mm 4対 2条	水色	300m	紙ドラム


■構造図

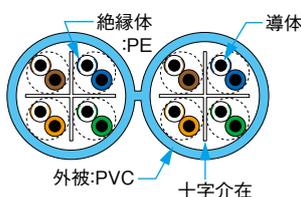

■構造表

品名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
0.5-4P×2 NSGDT6	6.1×12.5	75	○

パッチケーブル

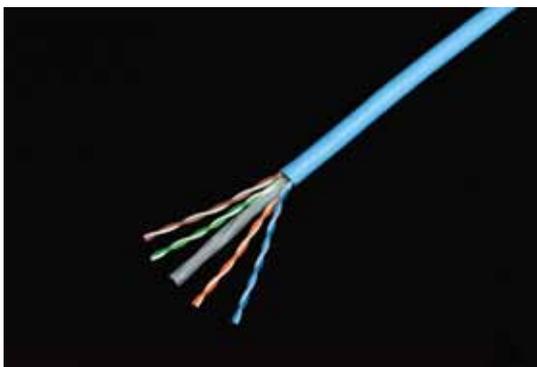

品名	商品内容	外被色	標準長	荷姿
4P NSGDT6-PC-A □□ 4P NSGDT6-PC-B □□	4対 燃線導体:7本/0.2mm	下表	200m	箱
4P EM-NSGDT6-PC-A 4P EM-NSGDT6-PC-B	4対 燃線導体:7本/0.2mm 環境配慮型	下表	200m	箱


※□□には外被色が入ります。

色記号	SB	GG	GY	IV	RD	DG	BL	OR	WH	PK	PU	YW	BR	BK
色	水	若草	灰	象牙	赤	緑	青	橙	白	桃	紫	黄	茶	黒


■構造表

品名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
4P NSGDT6-PC (□□)	6	36	○
4P EM-NSGDT6-PC			○

■構造図

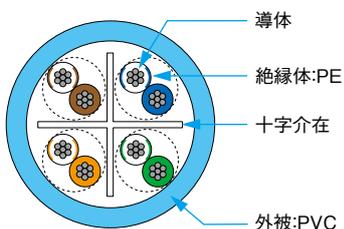

T568A配列

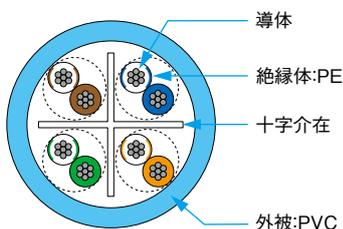

T568B配列