

一般鋼・ステンレス鋼 アルミニウム等の研削

レチボンベスト RB

用途の広さが自慢です。



レチボンベスト RB

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	と材	粒度	硬度			外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度		
			M	P	S				
一般鋼・鋳鉄									
100×4×15	A/WA	36	-	△	-	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)		
100×4×16			△	○	-				
100×6×15		36	△	○	△				
		46・60・80	-	△	-				
		100	-	○	-				
100×6×16		60	-	△	-				
125×6×22		24・36	-	△	-			100枚 (25枚入×4)	
150×6×22		24	-	△	-				
180×6×22		24・36	○	○	-				
		60	-	△	-				
205×6×22	24	-	△	-	50枚 (25枚入×2)				
ステンレス鋼・合金鋼									
100×6×15	WA	24	-	△	-	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)		
100×6×16		36	○	△	-				
125×6×22		36	-	△	-	100枚 (25枚入×4)			
150×6×22		24	-	△	-				
180×6×22		24・36	○	△	-				
		46	-	△	-				
100×6×15		C	24	-	△	-		200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)
180×6×22			24	△	-	-		50枚 (25枚入×2)	
石材・ガラスなどの非金属									
100×6×15		GC	24・36	△	-	-		200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

一般鋼・ステンレス鋼 の面取り研削

 
イケ面エース

耐久性に優れた面取り用
オフセットといし。



製品紹介動画

スキルタッチ友の会
ギフトポイント
対象製品



イケ面エース IKE-MEN ACE

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	と材	硬度	外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
100×6×15	100P	○	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

一般鋼・ステンレス鋼 の面取り研削

 
イケ面タッチ

二次バリの発生を抑えた
面取り用フレキシブル
といし。



製品紹介動画

スキルタッチ友の会
ギフトポイント
対象製品



イケ面タッチ IKE-MEN TOUCH

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度	外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
100×4×15	150	○	72m/s (4,300m/min)
180×4×22	120	○	

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし



スキルタッチ友の会 のご案内

当社製品をご愛用いただいておりますユーザーの皆様を中心に構成されており、スキルタッチをはじめとする製品に、素敵なギフトと交換できるポイント付ギフトクーポンの封入もしくは、ポイントシールを貼付けております。入会費・年会費は無料。

《入会およびギフト交換の流れ》


ご入会

スキルタッチ友の会はユーザー様限定の特典です。日本レチボンホームページ内にあるスキルタッチ友の会ページの入会フォームよりご入会下さい。



ギフト応募台紙

ギフト応募台紙(スキルタッチ友の会リーフレット)をスキルタッチ友の会ページ(日本レチボンHP内)よりダウンロードください。

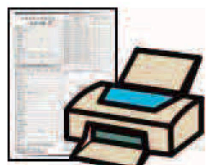

ポイントを集める

ギフトポイント対象製品の
内箱からギフトクーポン、
又はポイントシールを集めて
ください。



ご応募

リーフレット又はHPから希望コースをご選択。ポイントシールを応募台紙に貼り付けてください。応募台紙を「簡易書留」又は、「宅配便」で友の会事務局宛てに送付ください。



※ギフトクーポンは貼り付ける必要はございません。

ギフトお届け

ご応募から約2週間～約3週間でギフトをお届けいたします。

