




製品記号：GNZ

グリーンゼット・ハズグリーンゼット  
重研削用砥石

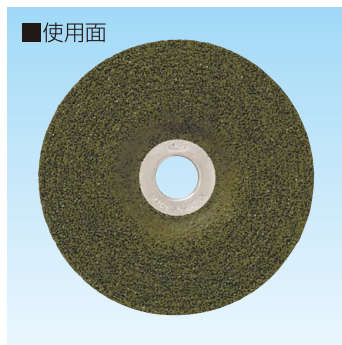

内装 (外径100mm 25枚入り)

**特長**

- 全ての鋼材に対し“豪快な削り”で作業時間が短縮されます。
- 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。
- 取替え頻度も少なくなり、使用枚数及び在庫枚数が削減されることにより、トータルコストダウンに繋がります。

**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度				梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
					N	P	Q	S			
100	6	15	ZG	24	GNZ1006ZG24P	GNZ1006ZG24Q	GNZ1006ZG24S	200枚(25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント	
				36	GNZ1006ZG36P	GNZ1006ZG36Q	GNZ1006ZG36S				
		16		24		GNZ100616ZG24Q					
				36							
125	6	22	ZG	24	GNZ1256ZG24P	GNZ1256ZG24Q	GNZ1256ZG24S	100枚(25枚×4)		20 ポイント	
				36	GNZ1256ZG36P	GNZ1256ZG36Q	GNZ1256ZG36S				
150	6	22	ZG	24	GNZ1506ZG24P	GNZ1506ZG24Q	GNZ1506ZG24S	50枚(10枚×5)		10 ポイント	
				36	GNZ1506ZG36P						
180	6	22	ZG	24	GNZ1806ZG24N	GNZ1806ZG24P	GNZ1806ZG24Q	GNZ1806ZG24S	50枚(25枚×2)	20 ポイント	
				36		GNZ1806ZG36P	GNZ1806ZG36Q	GNZ1806ZG36S			
205	6	22	ZG	24	GNZ2056ZG24P	GNZ2056ZG24Q		50枚(10枚×5)		10 ポイント	
				36	GNZ2056ZG36P	GNZ2056ZG36Q					

イモノ用

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度			梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
					Pイモノ	Qイモノ	Sイモノ			
180	6	22	ZG	24	GNZ1806ZG24PI	GNZ1806ZG24QI	GNZ1806ZG24SI	50枚(25枚×2)	72m/s (4,300m/min)	20ポイント
205	6	22	ZG	24	GNZ2056ZG24PI			50枚(10枚×5)		10ポイント



- 標準品 (Pink)
- 準標準品 (Yellow)
- 納期がかかる場合があります。
- および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

ZG…一般鋼、ステンレス鋼用

グリーンゼットの超高速用バージョン



製品記号：HGZ

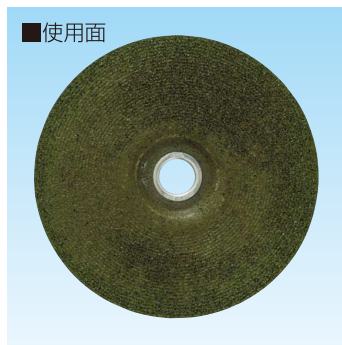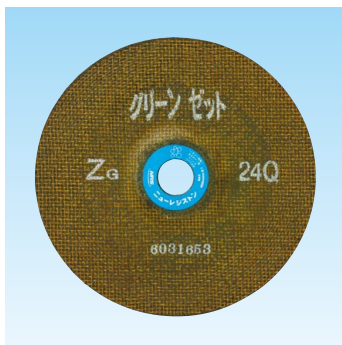

内装 (25枚入り)

**特長**

- グリーンゼットをベースにした超高速用研削砥石です。

**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業

- 標準品 (Pink)
- 準標準品 (Yellow) 納期がかかる場合があります。
- および下記の表にない製品につきましてはご相談ください。

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度				梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
					N	P	Q	S			
180	6	22.23	ZG	24	HGZ1806ZG24N	HGZ1806ZG24P	HGZ1806ZG24Q	HGZ1806ZG24S	50枚(25枚×2)	80m/s (4,800m/min)	20 ポイント
				36		HGZ1806ZG36P	HGZ1806ZG36Q				

イモノ用

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度			梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
					Pイモノ	Qイモノ	Sイモノ			
180	6	22.23	ZG	24	HGZ1806ZG24PI	HGZ1806ZG24QI	HGZ1806ZG24SI	50枚(25枚×2)	80m/s(4,800m/min)	20ポイント

ZG…一般鋼、ステンレス鋼用