


# セブン ハイ7エース

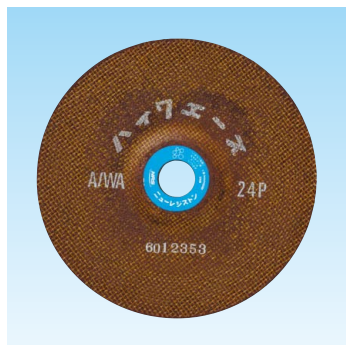

製品記号：HS



内装  
(25枚入り)

**特長**

●7エースをベースにした超高速用研削砥石です。

**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り

研削用砥石  
ハイ7エース・Cエース

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度 (4,800m/min)	ポイント 大作戦 (内装につき)
					K	L	M	N	P			
180	6	22.23	A/WA	24		HS1806A24L		HS1806A24N	HS1806A24P	50枚(25枚×2)		10 ポイント
				36				HS1806A36P				
			ST	24	HS1806ST24K		HS1806ST24M					


標準品 標準準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

A/WA…一般鋼用 ST…ステンレス鋼用



## ニューレジ 砥石 豆知識

### 砥石の「硬度」の選び方

オフセット砥石には硬度があり、A～Zで表されます。標準硬度はPで、Aに近くなるほど柔らかく、Zに近くなるほど硬くなります。通常はP(またはQ)をご使用頂き、減りは速くてもいいから切れ味を優先する場合は軟らかい硬度を、耐久性を優先する場合は硬い硬度をお選びください。(P.73参照)

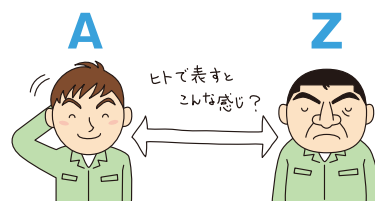

## ニューレジ 倶楽部 ポイント大作戦 とは?

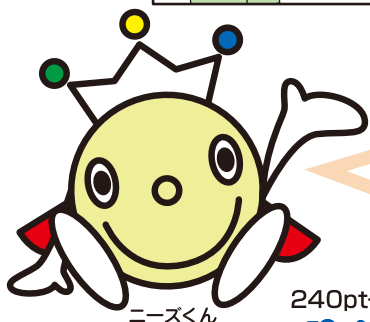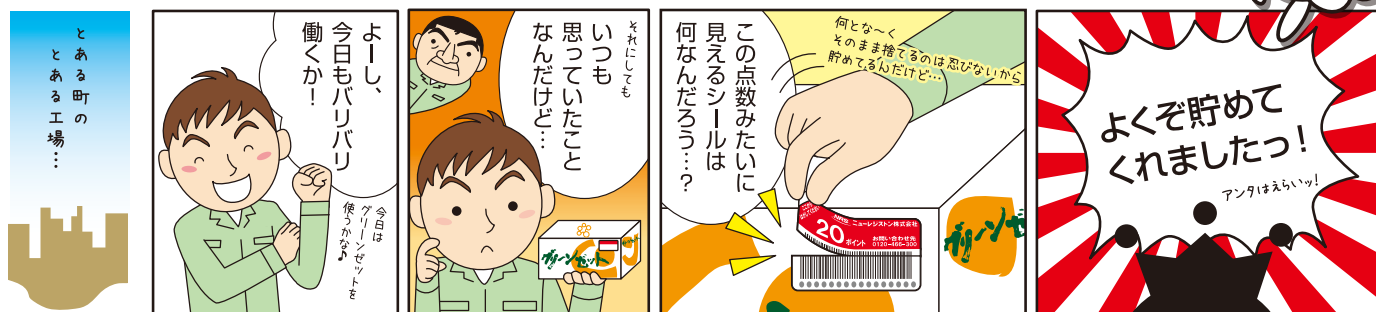

製品ケースに貼ってあるポイントシールを集めれば、  
素敵なグッズがもらえる  
**ギフトカタログ**をもれなく**プレゼント!**

240pt~16000ptまで多彩なコースの

### ポイント大作戦

にご応募いただくには **ニューレジ 倶楽部** へのご入会が必要です。

入会金・年会費一切無料

詳細・入会申込書は(P.75)をご覧ください。