


NRS超硬バー


B円筒 エンド刃付

図面は原寸サイズです。

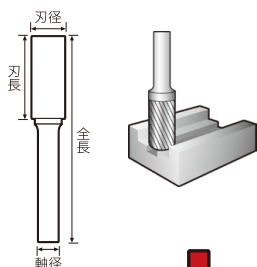

刃径(mm)	2.4	2.4	1.5	3	3	6	4	4	4	6	6	6	8	
刃長(mm)	13	13	6	13	13	13	13	13	16	19	19	25	19	
軸径(mm)	2.4	2.4	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6	6	
全長(mm)	38	63	38	38	63	45	50	63	50	50	75	50	65	
sカット	TCBT1102	—	TCBT1052	TCBT1202	—	TCBT1242	TCBT1302	—	TCBT1302-6	TCBT1402	TCBT1402L	—	TCBT1502	
kカット	—	—	—	TCBT1202K	—	—	—	—	—	TCBT1402K	—	—	TCBT1502K	
dカット	TCBT1102D	TCBT1102DL	TCBT1052D	TCBT1202D	TCBT1202DL	TCBT1242D	TCBT1302D	TCBT1302DL	TCBT1302D-6	TCBT1402D	TCBT1402DL	TCBT1402D-1	TCBT1502D	
aluカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBTTA140	—	—	—	

標準品 (pink) …標準品 (yellow) …標準品 納期がかかる場合があります。

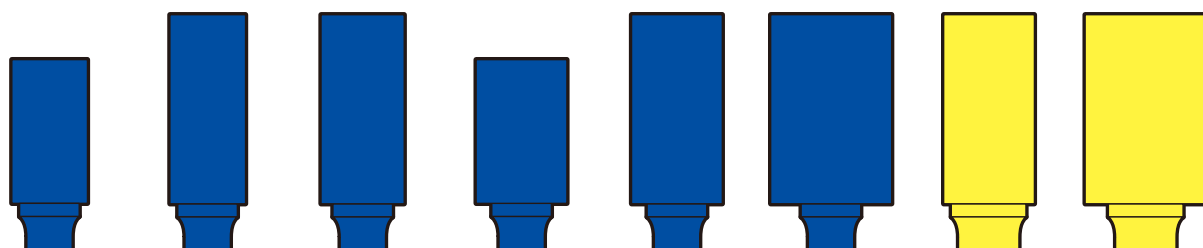

刃径(mm)	10	10	11	12	12	16	12	16	
刃長(mm)	19	25	25	19	25	25	25	25	
軸径(mm)	6	6	6	6	6	6	8	8	
全長(mm)	65	70	70	65	70	70	70	70	
sカット	TCBT1602	—	—	TCBT1702	TCBT1702-1	TCBT1802-6	TCBT1702-1-8	TCBT1802	
kカット	TCBT1602K	—	—	TCBT1702K	TCBT1702K-1	—	—	—	
dカット	TCBT1602D	TCBT1602D-1	TCBT1652D	TCBT1702D	TCBT1702D-1	TCBT1802D-6	TCBT1702D-1-8	TCBT1802D	
d-maxカット	TCBTDX162	—	—	—	TCBTDX172-1	—	—	—	
aluカット	TCBTTA160	—	—	—	TCBTTA170	—	—	TCBTTA180	

標準品 (pink) …標準品 (yellow) …標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: ■ 軸径 2.4mm ■ 軸径 3mm ■ 軸径 4mm ■ 軸径 6mm ■ 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番(入数: 1本)です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

NRS超硬バー
その他の製品