

スラスト針状ころ軸受

FNTA形 (スラストステージ&ローラ)

スラスト軌道輪

FTRA (s=1.0)


FTRB (s=1.5)

FTRC (s=2.0)

FTRD (s=2.5)

FTRF (s=3.0)

内径 10~100 mm

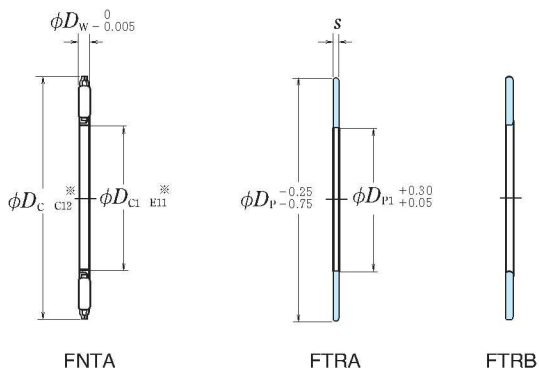

主要寸法 (mm)			基本定格荷重 (N)				許容回転数 (min ⁻¹)		呼び番号	s=1.0 ^{±0.05}
D _{c1} , D _{p1}	D _c , D _p	D _w	C _a	C _{0a}	[kgf]		油潤滑			
10	24	2	7 750	23 000	790	2 350	17 000	FNTA-1024	FTRA-1024	
12	26	2	8 350	26 300	855	2 680	16 000	FNTA-1226	FTRA-1226	
15	28	2	7 950	25 800	810	2 630	15 000	FNTA-1528	FTRA-1528	
16	29	2	8 200	27 100	835	2 770	14 000	FNTA-1629	FTRA-1629	
17	30	2	8 400	28 400	855	2 900	14 000	FNTA-1730	FTRA-1730	
18	31	2	8 600	29 700	875	3 050	13 000	FNTA-1831	FTRA-1831	
20	35	2	11 900	47 000	1 220	4 800	12 000	FNTA-2035	FTRA-2035	
25	42	2	14 800	66 000	1 510	6 750	9 500	FNTA-2542	FTRA-2542	
30	47	2	16 500	79 000	1 680	8 100	8 500	FNTA-3047	FTRA-3047	
35	52	2	17 300	88 000	1 770	8 950	8 000	FNTA-3552	FTRA-3552	
40	60	3	26 900	122 000	2 740	12 400	6 700	FNTA-4060	FTRA-4060	
45	65	3	28 700	137 000	2 930	14 000	6 300	FNTA-4565	FTRA-4565	
50	70	3	30 500	152 000	3 100	15 500	5 600	FNTA-5070	FTRA-5070	
55	78	3	37 000	201 000	3 750	20 500	5 300	FNTA-5578	FTRA-5578	
60	85	3	43 000	252 000	4 400	25 700	4 800	FNTA-6085	FTRA-6085	
65	90	3	45 500	274 000	4 600	28 000	4 500	FNTA-6590	FTRA-6590	
70	95	4	59 000	320 000	6 000	33 000	4 300	FNTA-7095	FTRA-7095	
75	100	4	60 000	335 000	6 150	34 500	4 000	FNTA-75100	FTRA-75100	
80	105	4	63 000	365 000	6 450	37 500	3 800	FNTA-80105	FTRA-80105	
85	110	4	64 500	380 000	6 550	39 000	3 600	FNTA-85110	FTRA-85110	
90	120	4	80 000	515 000	8 150	52 500	3 400	FNTA-90120	FTRA-90120	
100	135	4	98 500	695 000	10 000	71 000	3 000	FNTA-100135	FTRA-100135	

注 ※ 公差域クラス C12, E11 については、JIS B 0401 (寸法公差及びはめあい) をご参照ください。