


コンパクトFAシリーズ

ねじ軸φ6、リード8、12

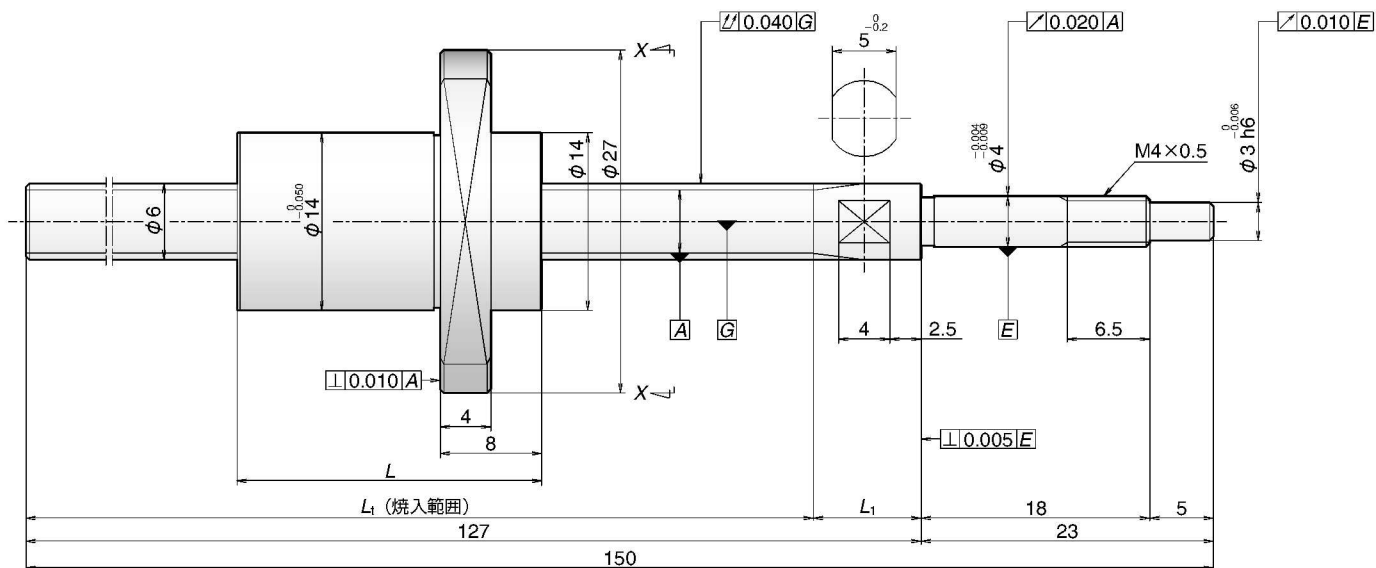

呼び番号	ねじ軸 外径 d	リード l	有効 巻数	基本定格荷重 (N)		最大 ストローク	ナット 全長 L	ねじ軸長さ	
				動定格 C_a	静定格 C_{0a}			L_t	L_1
PSS0608NAD0150	6	8	2	550	715	97.5	16	118.5	8.5
PSS0608NBD0150			4	1 180	1 760	89.5	24	118.5	8.5
PSS0612NAD0150		12	2	550	715	92	20	117	10
PSS0612NBD0150			4	1 180	1 760	80	32	117	10

備考 1.許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください。