
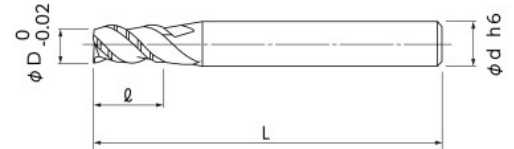


非鉄金属用荒取り加工 3 枚刃エンドミル
強ねじれ・特殊ニックを採用し、荒取り加工を高送りで実現

3-flute end mill for roughing non-ferrous metals
High feed rate for roughing with strong helix and special nicked teeth

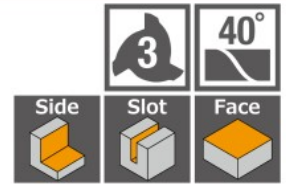

▲ 生産終了品 Discontinued Products

単位 [寸法 : mm / 価格 : 円]
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(D)外径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
▲ 07-00333-00600	6	15	6	70	8,300
▲ 07-00333-00800	8	20	8	80	12,700
▲ 07-00333-01000	10	25	10	90	18,200
▲ 07-00333-01200	12	30	12	90	26,700
▲ 07-00333-01600	16	40	16	100	51,800
▲ 07-00333-02000	20	50	20	120	88,300

オーダー方法
How to Order

DHS 外径 (D) を指示してください。
When you order, indicate DHS (D).

■の規格・サイズは特定商社在庫となります。詳しくはお取引のある商社様へお問い合わせください。

■ Semi-standard products, please inquire for price and delivery.

▲は生産終了品です。在庫が無くなり次第、販売終了となります。

▲ Discontinued products. The marked sizes will no longer be on sale after the stock runs out.