


## ESスィーベルナットメスコネクタ

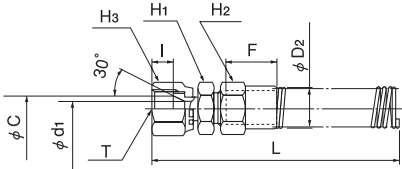


品番	適用 ナイロンコイル チューブ 品番	T ねじ サイズ (G)	L (mm)	I (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
S1/4-ES1/4	S1/4	G1/4	123.3	8.5	18	14.0	14.0	19.0	9.0	5.0	11.2	18.5	53.0
S3/8-ES3/8	S3/8	G3/8	129.0	10.0	22	19.0	22.0	22.0	13.0	8.0	15.6	46.5	97.0
S1/2-ES1/2	S1/2	G1/2	189.0	13.0	29	24.0	27.0	27.0	16.0	10.2	19.8	80.0	186.0



## FSスィーベルナットメスコネクタ




品番	適用 ナイロンコイル チューブ 品番	T ねじ サイズ (G)	L (mm)	I (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
S1/4-FS1/4	S1/4	G1/4	123.3	5.7	18	14.0	14.0	19.0	7.0	5.0	11.2	18.5	55.0
S3/8-FS3/8	S3/8	G3/8	129.0	6.8	22	19.0	22.0	22.0	10.0	8.0	15.6	46.5	102.0
S1/2-FS1/2	S1/2	G1/2	189.0	9.5	29	24.0	27.0	27.0	14.0	10.2	19.8	80.0	193.0

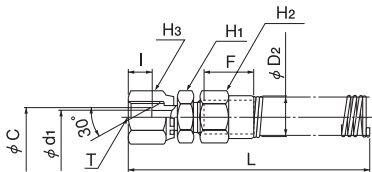

## ナイロンスリーブ(ナイロンコイルチューブ専用)



(赤色)

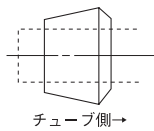

⚠ 注意 スリーブの装着方向  
にご注意ください。

品番	適用 ナイロンコイル チューブ 品番
SS3/16	S3/16
SS1/4	S1/4
SS3/8	S3/8
SS1/2	S1/2

## 黄銅スリーブ(ナイロンコイルチューブ専用)




品番	適用 ナイロン コイルチューブ 品番
SS3/4	S3/4

## S3/4専用インサート



品番	適用 ナイロン コイルチューブ 品番
SI3/4	S3/4

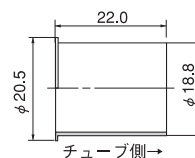

チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

フッ素  
継手

クイック  
継手

クリップ  
継手

竹のこ  
継手

制御  
シリース

治具・  
付属品

技術  
資料

参考  
資料