


LF70シリーズ

LF70

特長

柔軟性が15%~25%向上(当社比)
継手全長が短く、コンパクト配管が可能

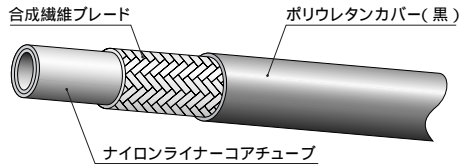

品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径								外径 (mm)
		(in.)	(mm)							
LF70-04	04	1/4	6.4	10.3	7.0	8.8	28.0	27	60	
LF70-06	06	3/8	9.5	13.9	7.0	8.8	28.0	45	90	スウェッジ
LF70-08	08	1/2	12.7	17.4	7.0	8.8	28.0	70	120	

適用流体：鉱物性一般作動油
使用温度範囲：-40~+100
1箱の梱包単位：100m