


1000(ライトグレー)シリーズ

1000(ライトグレー)

特長

スリム・軽量
キャンパカ継手使用可

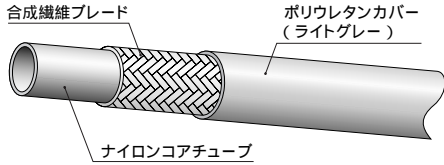

品番	サイズ			最高 使用圧力 (MPa)	最大 衝撃圧力 (MPa)	最小 破壊圧力 (MPa)	最小 曲げ半径 (mm)	概略 質量 (g/m)	適用継手 タイプ	
	呼称 サイズ	内径								外径 (mm)
		(in.)	(mm)							
1000-04-LGY	04	1/4	6.3	10.4	10.5	13.2	42.0	30	64	キャンパカ スウェッジ
1000-06-LGY	06	3/8	9.5	14.0	10.5	13.2	42.0	60	90	
1000-08-LGY	08	1/2	12.7	17.4	10.5	13.2	42.0	80	131	

⚠ 注意: キャンパカを使用する場合は、キャンパカの最高使用圧力に準じます。ご注意ください。

適用流体: 鉱物性一般作動油

使用温度範囲: -40 ~ +100

🔧 キャンパカを使用する場合は、キャンパカの使用温度範囲に準じます。

1箱の梱包単位: 100m

🔧 適用ホース継手は、1000シリーズの適用ホース継手と同じです。

🔧 品番には、色記号(-LGY)が付ききます。