


3700シリーズ(低温環境仕様)

3700

特長

低温雰囲気 -55℃ 下でも柔軟性に優れ、安定した性能を有する

JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品

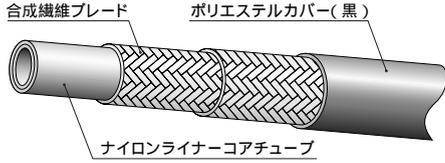

品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ
	呼称サイズ	内径 (in.)	外径 (mm)						
3700-03	03	3/16	4.8	10.5	21.0	26.3	84.0	19	76
3700-04	04	1/4	6.3	12.8	19.5	24.4	77.0	32	101
3700-06	06	3/8	9.5	16.3	16.0	20.0	63.0	51	141
3700-08	08	1/2	12.7	20.2	14.0	17.5	56.0	76	196

適用流体：鉱物性一般作動油
 使用温度範囲：-55 ~ +100
 1箱の梱包単位：100m

油圧配管

エアーホース

クレーン配管

アダプタ

ホース保護部品

アセンブリマシン・工具

ホースアセンブリ方法

技術資料

参考資料