

# RAM-A RAM形制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)




粉体塗装

## 水切構造、防塵・防水パッキン付の窓付 制御盤キャビネット！ 機器、計器類の監視が可能。

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。  
(キーNo. N200)
- メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。  
(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用  
しています。



RAM20-57A

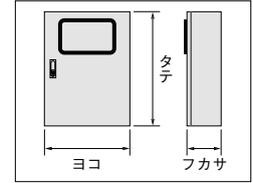

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm メーターパネル1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)	
扉 形 式	片扉	

### オプション

BP17 水抜きキャップ(673頁)

### 関連商品

SRM-N ステンレス SRM形制御盤キャビネット(290頁)

## 屋内・屋外兼用 IP54 (カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工F25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工F22-90B

## フカサ 200mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎ ◎	RAM20-45A	34,000	400	500	200	320	420	182	265	145	305	156	16.7
◎ ◎	RAM20-55A	39,000	500	"	"	420	"	"	315	"	405	"	19.6
◎ ③	RAM20-56A	42,500	"	600	"	"	520	"	365	165	"	170	22.5
◎ ◎	RAM20-57A	46,500	"	700	"	"	620	"	"	"	"	"	25.2
◎ ③	RAM20-58A	50,500	"	800	"	"	720	"	"	"	"	"	27.8
◎ ③	RAM20-59A	56,500	"	900	"	"	820	"	"	"	"	"	30.5
◎ ③	RAM20-65A	44,500	600	500	"	520	420	"	415	145	505	156	22.5

## フカサ 250mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎ ③	RAM25-56A	44,500	500	600	250	420	520	232	365	165	405	170	24.6
◎ ③	RAM25-68A	63,000	600	800	"	520	720	"	415	215	505	220	34.5
◎ ③	RAM25-69A	64,500	"	900	"	"	820	"	"	"	"	"	38.7
◎ ③	RAM25-75A	52,500	700	500	"	620	420	"	"	145	605	156	27.5
◎ ③	RAM25-76A	58,500	"	600	"	"	520	"	"	165	"	170	31.4
◎ ③	RAM25-710A	74,500	"	1,000	"	"	920	226	465	215	"	220	47.6
◎ ③	RAM25-712A	88,000	"	1,200	"	"	1,120	"	"	"	"	"	54.9
◎ ③	RAM25-86A	63,000	800	600	"	720	520	232	415	165	"	170	34.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品  
一梱入数は全て1個入りとなっています。

【注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】RAM20-45A→RAM20-45ACとなります。