

# OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

CA100  
CA-G04

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型)トロール用

自立形

熱対策用

情報通信用

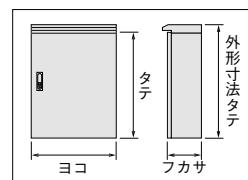
特定用途別

計器盤用

ステンレス

パーキャビネット

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材質	鉄	
取付基板	ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) (フガサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボディー1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)	
扉形式	片扉又は両扉	

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工F25-70Bクリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工F22-90B

屋外用 IP44

単位/mm

## ●屋根付

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	納期区分	品名記号	1標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸法		外形寸法	取付基板寸法	有効フカサ		製品質量kg		
							ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ORB	ORB	OR	OR	
◎ OR16-34	◎ ORB16-34			17,500	2コ	片扉	300	400	160	430	220	320	142	129	9.5 8.7
◎ OR16-35	◎ ORB16-35			19,500	1コ	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	11.0 10.0
◎ OR16-43	◎ ORB16-43			17,500	2コ	〃	400	300	〃	330	320	220	〃	〃	9.7 8.9
◎ OR16-44	◎ ORB16-44			19,500	1コ	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	11.9 10.7
◎ OR16-45	◎ ORB16-45			23,500	1コ	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	14.0 12.5
◎ OR16-46	◎ ORB16-46			30,000	1コ	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	16.2 14.3
◎ OR16-47	◎ ORB16-47			34,000	1コ	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	18.2 16.1
◎ OR16-48	◎ ORB16-48			38,000	1コ	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	20.4 18.0
◎ OR16-53	◎ ORB16-53			20,500	1コ	〃	500	300	〃	330	420	220	〃	〃	11.7 10.6
◎ OR16-54	◎ ORB16-54			25,500	1コ	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	14.3 12.8
◎ OR16-55	◎ ORB16-55			30,000	1コ	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	16.8 14.9
◎ OR16-56	◎ ORB16-56			33,000	1コ	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	19.4 17.1
◎ OR16-57	◎ ORB16-57			39,000	1コ	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	22.0 19.2
◎ OR16-58	◎ ORB16-58			42,500	1コ	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	24.5 21.4
◎ OR16-59	◎ ORB16-59			46,500	1コ	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	27.1 23.5
◎ OR16-510	◎ ORB16-510			50,500	1コ	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	30.3 25.8
◎ OR16-64	◎ ORB16-64			30,000	1コ	〃	600	400	〃	430	520	320	142	〃	16.6 14.8
◎ OR16-65	◎ ORB16-65			33,000	1コ	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	19.6 17.3
◎ OR16-66	◎ ORB16-66			41,000	1コ	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	22.7 19.8
◎ OR16-67	◎ ORB16-67			42,500	1コ	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	25.7 22.3
◎ OR16-68	◎ ORB16-68			45,500	1コ	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	28.7 24.8
◎ OR16-610	◎ ORB16-610			53,500	1コ	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	35.1 29.7
◎ OR16-612	◎ ORB16-612			60,000	1コ	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	41.2 34.7
◎ OR16-75-1	◎ ORB16-75-1			37,000	1コ	〃	700	500	〃	530	620	420	142	〃	22.5 19.7
◎ OR16-76-1	◎ ORB16-76-1			42,500	1コ	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	25.9 22.5
◎ OR16-76-2	◎ ORB16-76-2			46,500	1コ	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★ ★	26.3 22.9
◎ OR16-78-1	◎ ORB16-78-1			49,500	1コ	片扉	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	32.8 28.1
◎ OR16-710-1	◎ ORB16-710-1			53,500	1コ	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	40.3 33.9
◎ OR16-712-1	◎ ORB16-712-1			64,500	1コ	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	47.4 39.7
◎ OR16-84-1	◎ ORB16-84-1			38,000	1コ	〃	800	400	〃	430	720	320	142	〃	20.9 18.6
◎ OR16-86-1	◎ ORB16-86-1			45,500	1コ	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	29.0 25.1
◎ OR16-88-1	◎ ORB16-88-1			49,500	1コ	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	36.9 31.5
◎ OR16-89-1	◎ ORB16-89-1			56,500	1コ	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	40.8 34.3
◎ OR16-89-2	◎ ORB16-89-2			60,000	1コ	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★ ★	41.6 35.5
◎ OR16-810-1	◎ ORB16-810-1			58,500	1コ	片扉	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	45.3 37.9
◎ OR16-812-1	◎ ORB16-812-1			66,500	1コ	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	53.2 44.4

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。

クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例] OR16-34 → OR16-34C となります。