


操作がしやすいように傾斜を付けたキャビネット！


- 機械などへの直付が可能です。(図-1参照)
- テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。
- テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。
- スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉は操作が容易です。(施錠可能)

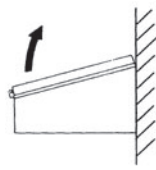

(図-1)



CD16-33A

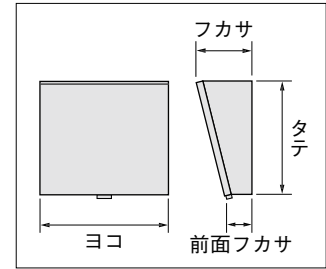

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IF25-70B)		
材 質	鉄		
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)		
キャビネット板厚	扉1.6mm	ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	スナップラッチ ドア付タイプ (ステンレス製)		(小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
扉 形 式	片扉		

関連商品

SCD ステンレス SCD形コントロールボックス (300頁)

屋内用 **IP54**  
(カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗IF25-70B

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			前面フカサ	鉄製基板寸法		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	
◎	CD16-33A	23,500	1	300	300	160	85	220	220	6.7
◎	CD16-43A	24,500	1	400	〃	〃	〃	320	〃	8.2
◎	CD16-53A	25,500	1	500	〃	〃	〃	420	〃	9.8
◎	CD16-63A	29,500	1	600	〃	〃	〃	520	〃	11.7

フカサ 200mm

◎	CD20-43A	25,500	1	400	300	200	125	320	220	8.9
◎	CD20-44A	26,500	1	〃	400	〃	100	〃	320	11.0
◎	CD20-53A	27,500	1	500	300	〃	125	420	220	10.6
◎	CD20-54A	28,000	1	〃	400	〃	100	〃	320	13.1
◎	CD20-64A	30,500	1	600	〃	〃	〃	520	〃	15.5
◎	CD20-74A	32,500	1	700	〃	〃	〃	620	〃	17.7

フカサ 250mm

◎	CD25-43A	27,000	1	400	300	250	175	320	220	9.8
◎	CD25-44A	27,500	1	〃	400	〃	150	〃	320	12.0
◎	CD25-54A	29,500	1	500	〃	〃	〃	420	〃	14.3
◎	CD25-55A	32,500	1	〃	500	〃	125	〃	420	16.9
◎	CD25-64A	31,500	1	600	400	〃	150	520	320	16.8
◎	CD25-65A	34,500	1	〃	500	〃	125	〃	420	19.8
◎	CD25-74A	34,000	1	700	400	〃	150	620	320	19.0
◎	CD25-75A	37,000	1	〃	500	〃	125	〃	420	22.3

フカサ 300mm

◎	CD30-44A	28,500	1	400	400	300	200	320	320	13.0
◎	CD30-54A	31,000	1	500	〃	〃	〃	420	〃	15.4
◎	CD30-55A	33,000	1	〃	500	〃	175	〃	420	18.1
◎	CD30-64A	33,000	1	600	400	〃	200	520	320	18.0
◎	CD30-65A	36,000	1	〃	500	〃	175	〃	420	21.2
◎	CD30-74A	35,500	1	700	400	〃	200	620	320	20.4
◎	CD30-75A	38,500	1	〃	500	〃	175	〃	420	23.8

フカサ 350mm

◎	CD35-55A	35,000	1	500	500	350	225	420	420	19.4
◎	CD35-65A	37,500	1	600	〃	〃	〃	520	〃	22.6
◎	CD35-75A	40,500	1	700	〃	〃	〃	620	〃	25.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

本文の価格には消費税は含まれていません。