

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付

屋内用
保護等級
片扉 IP5X
(カテゴリー2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(基本保証)
1000h

塗装性能
(高耐久型)
120h


RoHS

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	

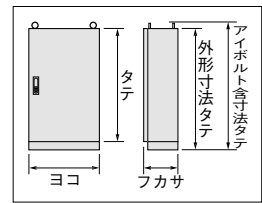

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ 400mm 基台付

単位 / mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎⑤	E40-714A	135,000	1	片扉	700	1,400	400	1,450	1,501	580	1,280	374	99
◎◎	E40-716A	146,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	110
◎⑤	E40-718A	175,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	121
◎◎	E40-719A	178,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	127
⑤⑤	E40-720A	216,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	133
⑤⑤	E40-721A	241,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	138
⑤⑤	E40-723A	263,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	144
⑤⑤	E40-814A	144,000	1	〃	800	1,400	〃	1,450	1,501	680	1,280	374	109
◎◎	E40-816A	161,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	121
◎⑤	E40-818A	192,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	133
◎◎	E40-819A	195,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	139
⑤⑤	E40-820A	232,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	145
◎⑤	E40-821A	247,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	151
⑤⑤	E40-823A	266,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	163
⑤⑤	E40-914A	171,000	1	片扉	900	1,400	400	1,450	1,501	780	1,280	374	119
◎③	E40-916A	183,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	131
⑤⑤	E40-918A	227,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	144
◎③	E40-919A	231,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	151
⑤⑤	E40-920A	266,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	160
⑤⑤	E40-921A	274,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	166
⑤⑤	E40-923A	295,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	178
⑤⑤	E40-1014A	182,000	1	両扉	1,000	1,400	〃	1,450	1,501	880	1,280	374 [★]	137
◎◎	E40-1016A	189,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃 [★]	152
⑤⑤	E40-1018A	236,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃 [★]	167
◎◎	E40-1019A	240,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃 [★]	175
⑤⑤	E40-1020A	284,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365 [★]	183
⑤⑤	E40-1021A	306,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃 [★]	190
⑤⑤	E40-1023A	326,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃 [★]	206
⑤⑤	E40-1214A	227,000	1	〃	1,200	1,400	〃	1,450	1,510	1,080	1,280	374 [★]	157
◎◎	E40-1216A	235,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,710	〃	1,480	〃 [★]	174
◎⑤	E40-1218A	279,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃 [★]	191
◎◎	E40-1219A	290,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃 [★]	199
⑤⑤	E40-1220A	317,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	365 [★]	207
◎⑤	E40-1221A	340,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃 [★]	216
⑤⑤	E40-1223A	360,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃 [★]	232
◎⑤	E40-1416A	270,000	1	〃	1,400	1,600	〃	1,650	1,710	1,280	1,480	374 [★]	196
⑤⑤	E40-1418A	319,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃 [★]	215
◎③	E40-1419A	332,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃 [★]	225
⑤⑤	E40-1420A	365,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	365 [★]	235
⑤⑤	E40-1421A	391,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃 [★]	245
⑤⑤	E40-1423A	423,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃 [★]	264
⑤⑤	E40-1616A	329,000	1	〃	1,600	1,600	〃	1,650	1,710	1,480	1,480	362 [★]	226
⑤⑤	E40-1618A	353,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃 [★]	247
◎③	E40-1619A	358,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃 [★]	257
⑤⑤	E40-1620A	396,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	〃 [★]	267
⑤⑤	E40-1621A	423,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃 [★]	278

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより68mm引いた寸法となります。