

# EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

屋内用  
保護等級  
**IP5X**  
(カテゴリー2)

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(粉末塗装)  
**1000h**

塗装性能  
(粉末塗装)  
**120h**


RoHS

ハンドル  
鍵違い  
対応

粉体塗装

## 計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット！

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。
- 天面には照明パネル (オプション131頁参照) の取付けが可能です。
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

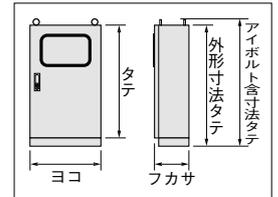

|          |   |
|----------|---|
| 塗 装 色    | ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IF25-70B)                              |
| 材 質      | 鉄   |
| 取 付 基 板  | 鉄製基板 (2.3mm)  |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm<br>メーターパネル2.3mm 下面開口プレート1.6mm |
| ハ ン ド ル  | 防水平面ハンドル (H-87) (キーNo.N200)                                 |
| 扉 形 式    | 片扉  |



EM35-716A

屋内用 **IP5X**  
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗IF25-70B

### フカサ 350mm

| 納期区分 | 品名記号      | 標準価格 円  | 一梱入数 | 扉形式 | 寸 法 |       |     | 外形寸法<br>タテ | アイボルト<br>含寸法<br>タテ | 鉄製基板寸法 |       | 有効<br>フカサ | 窓寸法 |     | メーター<br>パネル寸法 |     | 製品<br>質量<br>kg |
|------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-----|------------|--------------------|--------|-------|-----------|-----|-----|---------------|-----|----------------|
|      |           |         |      |     | ヨコ  | タテ    | フカサ |            |                    | ヨコ     | タテ    |           | ヨコ  | タテ  |               |     |                |
| ⑤    | EM35-714A | 137,000 | 1    | 片扉  | 700 | 1,400 | 350 | 1,450      | 1,501              | 580    | 1,280 | 324       | 470 | 450 | 562           | 550 | 108            |
| ⑤    | EM35-716A | 165,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 118            |
| ⑤    | EM35-719A | 199,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 135            |
| ⑤    | EM35-814A | 149,000 | 1    | 〃   | 800 | 1,400 | 〃   | 1,450      | 1,501              | 680    | 1,280 | 〃         | 570 | 〃   | 662           | 〃   | 118            |
| ⑤    | EM35-816A | 176,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 131            |
| ⑤    | EM35-819A | 212,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 150            |
| ⑤    | EM35-914A | 176,000 | 1    | 〃   | 900 | 1,400 | 〃   | 1,450      | 1,501              | 780    | 1,280 | 〃         | 670 | 〃   | 762           | 〃   | 128            |
| ⑤    | EM35-916A | 197,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 141            |
| ⑤    | EM35-919A | 256,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 162            |

### フカサ 500mm

| 納期区分 | 品名記号      | 標準価格 円  | 一梱入数 | 扉形式 | 寸 法 |       |     | 外形寸法<br>タテ | アイボルト<br>含寸法<br>タテ | 鉄製基板寸法 |       | 有効<br>フカサ | 窓寸法 |     | メーター<br>パネル寸法 |     | 製品<br>質量<br>kg |
|------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-----|------------|--------------------|--------|-------|-----------|-----|-----|---------------|-----|----------------|
|      |           |         |      |     | ヨコ  | タテ    | フカサ |            |                    | ヨコ     | タテ    |           | ヨコ  | タテ  |               |     |                |
| ⑤    | EM50-714A | 170,000 | 1    | 片扉  | 700 | 1,400 | 500 | 1,450      | 1,501              | 580    | 1,280 | 474       | 470 | 450 | 562           | 550 | 119            |
| ⑤    | EM50-716A | 187,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 131            |
| ⑤    | EM50-719A | 214,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 150            |
| ⑤    | EM50-814A | 192,000 | 1    | 〃   | 800 | 1,400 | 〃   | 1,450      | 1,501              | 680    | 1,280 | 〃         | 570 | 〃   | 662           | 〃   | 129            |
| ⑤    | EM50-816A | 216,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 142            |
| ⑤    | EM50-819A | 242,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 163            |
| ⑤    | EM50-914A | 218,000 | 1    | 〃   | 900 | 1,400 | 〃   | 1,450      | 1,501              | 780    | 1,280 | 〃         | 670 | 〃   | 762           | 〃   | 138            |
| ⑤    | EM50-916A | 239,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,600 | 〃   | 1,650      | 1,701              | 〃      | 1,480 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 154            |
| ⑤    | EM50-919A | 271,000 | 1    | 〃   | 〃   | 1,900 | 〃   | 1,950      | 2,001              | 〃      | 1,780 | 〃         | 〃   | 〃   | 〃             | 〃   | 176            |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。  
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。  
〔関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (125・126頁)〕

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール  
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット