


大型設備に適した連結自立制御盤キャビネット!

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 左側面開口形式、右側面開口形式、両側面開口形式の3種類の組合せで、さまざまな連結が可能です。
- 開口部が大きく配線が容易です。
- 天面には照明パネル (オプション131頁参照)の取付けが可能です。
- 利用度が高く実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm 下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-87) (キーNo.N200)
扉 形 式	片扉又は両扉

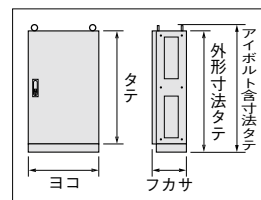

EL35-716ROA

EL35-716BOA

EL35-716LOA

●片側側面開口形式 (開口部ブッシュ付・連結用ボルト付)

屋内用

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工F25-70B

単位/mm

納期区分	右側面開口形式	左側面開口形式	標準価格円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含むタテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
	品 名 記 号	品 名 記 号			ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
⑤	EL35-716ROA	EL35-716LOA	151,000	片扉	700	1,600	350	1,650	1,701	580	1,480	324	102
⑤	EL35-719ROA	EL35-719LOA	189,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	117
⑤	EL35-816ROA	EL35-816LOA	163,000	〃	800	1,600	〃	1,650	1,701	680	1,480	〃	114
⑤	EL35-819ROA	EL35-819LOA	203,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	130
⑤	EL35-821ROA	EL35-821LOA	265,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315	142
⑤	EL35-1016ROA	EL35-1016LOA	192,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,650	1,701	880	1,480	324 <sup>★</sup>	143
⑤	EL35-1019ROA	EL35-1019LOA	259,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃 <sup>★</sup>	164
⑤	EL35-1021ROA	EL35-1021LOA	321,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315 <sup>★</sup>	179
⑤	EL35-1216ROA	EL35-1216LOA	242,000	〃	1,200	1,600	〃	1,650	1,701	1,080	1,480	324 <sup>★</sup>	164
⑤	EL35-1219ROA	EL35-1219LOA	316,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃 <sup>★</sup>	188
⑤	EL35-1221ROA	EL35-1221LOA	367,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315 <sup>★</sup>	206

●両側面開口形式 (左側面開口部ブッシュ付・連結用ボルト付)

納期区分	品 名 記 号	標準価格円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含むタテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
⑤	EL35-716BOA	161,000	片扉	700	1,600	350	1,650	1,701	580	1,480	324	103
⑤	EL35-719BOA	203,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	118
⑤	EL35-816BOA	175,000	〃	800	1,600	〃	1,650	1,701	680	1,480	〃	115
⑤	EL35-819BOA	216,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	131
⑤	EL35-821BOA	282,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315	142
⑤	EL35-1016BOA	203,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,650	1,701	880	1,480	324 <sup>★</sup>	144
⑤	EL35-1019BOA	276,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	165
⑤	EL35-1021BOA	343,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315 <sup>★</sup>	179
⑤	EL35-1216BOA	257,000	〃	1,200	1,600	〃	1,650	1,701	1,080	1,480	324 <sup>★</sup>	165
⑤	EL35-1219BOA	338,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	189
⑤	EL35-1221BOA	392,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	315 <sup>★</sup>	206

㊤代理店様在庫品 ㊦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) ㊧受注品

㊨注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。 (関連オプション: L型固定金具、基台安定板 (125・126頁))

一梱入数は全て1個入りとなっています。

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより68mm引いた寸法となります。