

屋外での計器類の管理・監視に適した
窓付自立制御盤キャビネット！


- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。
- 天面には照明パネル (オプション131頁参照) の取付けが可能です。
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

| | |
|----------|---|
| 塗 装 色 | ※ ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IF25-70B) |
| 材 質 | 鉄 |
| 取 付 基 板 | 鉄製基板 (2.3mm) |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm 屋根2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm メーターパネル2.3mm 下面開口プレート1.6mm |
| ハ ン ド ル | 防水平面ハンドル (H-87) (キーNo.N200) |
| 扉 形 式 | 片扉 |

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。



OEM35-716A

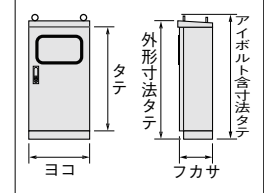

屋外用 IP54
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7.1)
日塗IF25-70B

● 屋根付

フカサ 350mm

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | 一梱入数 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | アイボルト含 寸法タテ | 鉄製基板寸法 | | 有効 フカサ | 製品 質量 kg |
|------|-------------------|---------|------|-----|-----|-------|-----|------------|----------------|--------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | | ヨコ | タテ | | |
| ◎ | OEM35-714A | 167,000 | 1 | 片扉 | 700 | 1,400 | 350 | 1,521 | 1,569 | 580 | 1,280 | 324 | 120 |
| ◎ | OEM35-716A | 197,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 〃 | 1,480 | 〃 | 131 |
| ◎ | OEM35-719A | 231,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 149 |
| ◎ | OEM35-816A | 227,000 | 1 | 〃 | 800 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 680 | 1,480 | 〃 | 144 |
| ◎ | OEM35-819A | 254,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 162 |

フカサ 500mm

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | 一梱入数 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | アイボルト含 寸法タテ | 鉄製基板寸法 | | 有効 フカサ | 製品 質量 kg |
|------|-------------------|---------|------|-----|-----|-------|-----|------------|----------------|--------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | | ヨコ | タテ | | |
| ◎ | OEM50-714A | 195,000 | 1 | 片扉 | 700 | 1,400 | 500 | 1,521 | 1,569 | 580 | 1,280 | 474 | 128 |
| ◎ | OEM50-716A | 212,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 〃 | 1,480 | 〃 | 141 |
| ◎ | OEM50-719A | 239,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 160 |
| ◎ | OEM50-816A | 240,000 | 1 | 〃 | 800 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 680 | 1,480 | 〃 | 159 |
| ◎ | OEM50-819A | 282,000 | 1 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 179 |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止の処理を行ってください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット