
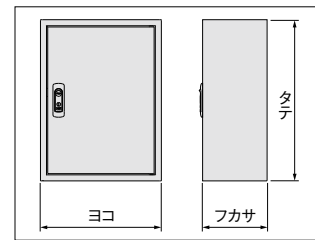


軽量化による省資源・省施工を実現した環境にやさしいキャビネット！

- 強度と構造の最適設計により、従来比50%の軽量化を実現しています。
- 逆扉対応が現場にて容易に可能です。
- ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。
- 広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。
- 省資源化、RoHS指令対応、鉛フリー塗装、低ホルムアルデヒド木製基板(F☆☆☆☆)の採用等、自然環境に配慮したキャビネットです。
- 背面四隅に壁面取付穴(φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。

LIGHT CABINET
ライトキャビネット

塗 装 色	パールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工F19-85A
材 質	鉄
取 付 基 板	木製基板(12mm)
キャビネット板厚	扉0.8mm ボデー0.8mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル(H-11AN)(キーNo.N200)
扉 形 式	片扉

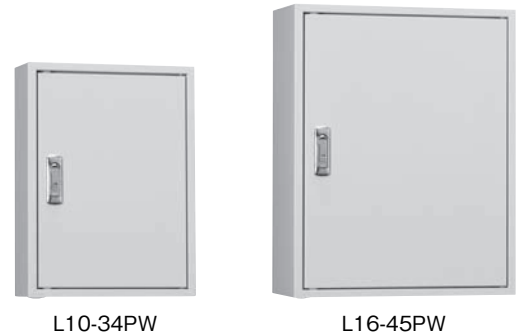

屋内用 **IP2XC**
(背面取付穴を除く)

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工F19-85A

フカサ 100mm

納期区分	品名記号	1 ヲ 標準価格 円	一個入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	L10-225PW	8,100	2コ	片扉	200	250	100	130	180	82	2.3
◎	L10-33PW	8,800	2コ	〃	300	300	〃	230	230	〃	3.0
◎	L10-34PW	10,500	2コ	〃	〃	400	〃	〃	330	〃	3.8
◎	L10-43PW	10,500	2コ	〃	400	300	〃	330	230	〃	3.8
◎	L10-44PW	12,000	2コ	〃	〃	400	〃	〃	330	〃	4.7

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	1 ヲ 標準価格 円	一個入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	L16-33PW	10,500	2コ	片扉	300	300	160	230	230	142	3.5
◎	L16-34PW	13,000	2コ	〃	〃	400	〃	〃	330	〃	4.3
◎	L16-43PW	13,000	2コ	〃	400	300	〃	330	230	〃	4.3
◎	L16-44PW	16,500	1コ	〃	〃	400	〃	〃	330	〃	5.3
◎	L16-45PW	19,500	1コ	〃	〃	500	〃	〃	430	〃	6.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクト用(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット