

耐食性に優れたステンレス製盤用キャビネット!

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ハンドルが丸みのあるやさしいデザインになり鍵番号違いも対応可能です。詳細につきましては1358頁をご参照ください。


塗 装 色	ヘアーライン仕上(塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (15mm) 鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.2mm ポデー1.2mm 前面枠1.5mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル小 (H-11AN) (キーNo.N200)
扉 形 式	片扉



STB12-45N



STS20-57N

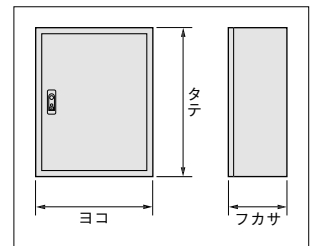

屋内用 IP2XD

ヘアーライン仕上
塗装なし

フカサ 120mm

単位 / mm

納期区分	木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STBタイプ	STSタイプ	STBタイプ	STSタイプ
◎	STB12-34N	◎	STS12-34N		43,500	1	300	400	120	220	320	89	101	6.4	7.2
◎	STB12-35N	◎	STS12-35N		49,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	7.6	8.6
◎	STB12-43N	◎	STS12-43N		43,500	1	400	300	〃	320	220	〃	〃	6.4	7.2
◎	STB12-44N	◎	STS12-44N		49,000	1	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	7.9	9.1
◎	STB12-45N	◎	STS12-45N		57,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.6	11.0
◎	STB12-46N	◎	STS12-46N		67,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	11.1	12.9
◎	STB12-55N	◎	STS12-55N		71,000	1	500	500	〃	420	420	〃	〃	11.4	13.3
◎	STB12-56N	◎	STS12-56N		76,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.2	15.5
◎	STB12-66N	◎	STS12-66N		87,000	1	600	〃	〃	520	〃	〃	〃	15.3	18.2

フカサ 160mm

納期区分	木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STBタイプ	STSタイプ	STBタイプ	STSタイプ
◎	STB16-33N	◎	STS16-33N		41,500	1	300	300	160	220	220	129	141	5.6	6.2
◎	STB16-34N	◎	STS16-34N		45,500	1	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	6.9	7.8
◎	STB16-35N	◎	STS16-35N		53,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	8.3	9.3
◎	STB16-43N	◎	STS16-43N		45,500	1	400	300	〃	320	220	〃	〃	6.9	7.8
◎	STB16-44N	◎	STS16-44N		53,500	1	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.5	9.7
◎	STB16-45N	◎	STS16-45N		64,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	10.3	11.7
◎	STB16-54N	◎	STS16-54N		64,500	1	500	400	〃	420	320	〃	〃	10.1	11.6
◎	STB16-55N	◎	STS16-55N		72,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.2	14.0
◎	STB16-56N	◎	STS16-56N		87,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.1	16.3
◎	STB16-65N	◎	STS16-65N		87,000	1	600	500	〃	520	420	〃	〃	14.1	16.4
◎	STB16-68N	◎	STS16-68N		114,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	20.5	24.4

フカサ 200mm

納期区分	木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STBタイプ	STSタイプ	STBタイプ	STSタイプ
◎	STB20-34N	◎	STS20-34N		47,000	1	300	400	200	220	320	169	181	7.5	8.3
◎	STB20-45N	◎	STS20-45N		66,500	1	400	500	〃	320	420	〃	〃	11.0	12.4
◎	STB20-54N	◎	STS20-54N		66,500	1	500	400	〃	420	320	〃	〃	10.8	12.3
◎	STB20-55N	◎	STS20-55N		79,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	13.0	14.8
◎	STB20-56N	◎	STS20-56N		88,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.9	17.2
◎	STB20-57N	◎	STS20-57N		95,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.9	19.6
◎	STB20-65N	◎	STS20-65N		88,000	1	600	500	〃	520	420	〃	〃	14.9	17.2
◎	STB20-68N	◎	STS20-68N		119,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	21.6	25.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品