

SOEM ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩酸・アルカリ)
120h

RoHS

ハンドル
鍵 違い
対応

ステン
レス製

レーザー
穴加工

粉体塗装

キャビネット

盤
用

防塵
防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステン
レス


キャ
ビ
ネ
ッ
ト

屋外での計器類の管理・監視に適した ステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット！

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。
- 天面には照明パネル (オプション131頁参照) の取付けが可能です。



SOEM35-716

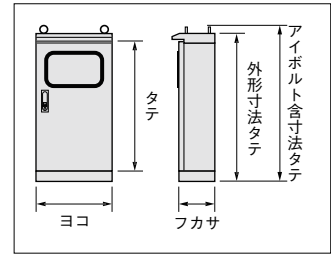

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工F25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉2.0mm ポデー2.0mm 基台3.0mm メーターパネル (鉄製) 2.3mm プラインドベース1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-87S)
扉 形 式	片扉

オプション

HX-C85 防水キャップ (660頁)

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

●屋根・メーターパネル付

フカサ **350mm**

単位 / mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	一 梱 入 数	扉形式	寸 法			外形寸法		7種適合		鉄製基板寸法		有効 フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ			
◎	SOEM35-714	443,000	1	片扉	700	1,400	350	1,480	1,531	580	1,280	325	470	450	562	550	95		
◎	SOEM35-716	538,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,680	1,731	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	105		
◎	SOEM35-719	589,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,980	2,031	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	121		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) (受)受注品

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により、地震時に転倒の恐れがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ、転倒防止等の処理を行ってください。
[関連オプション: 基台安定板 (126頁)]